



TPC-RS 高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ) - 長寿命・高耐環境性 - 低抗力タイプ **NEW**

WEB 選定ナビ WEB CAD Download

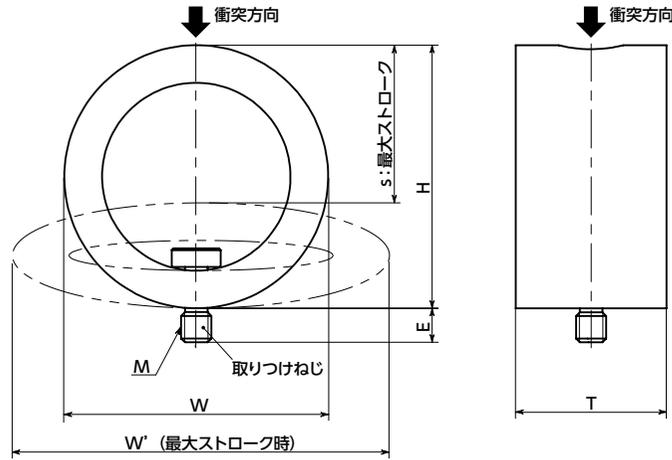

**⚠ 使用上の注意**  
 ベーシックストップの取り付けは、下図のW、T以上の取り付け面に取りつけてください。

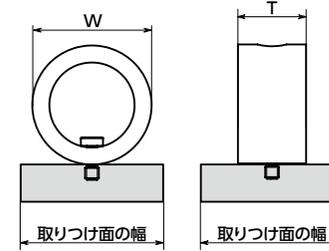

寸法・価格・性能

TPC-RS-M ショア硬さ：D40

単位：mm

品番	価格 (円)	最大吸収エネルギー (J)	緊急時最大吸収エネルギー (J)	時間あたり最大吸収エネルギー (J/h)	最大ストローク s	H	W	W'	T	M(並目)		E (max.)	取り付けねじ*1 単体品番	質量*2 (g)
										ねじの呼び	ピッチ			
TPC-RS-25-13-M	(1,800)	1.2	1.8	36	17	25	28	38	13	M5	0.8	5	TPC-M5-R	6
TPC-RS-32-19-M	(1,990)	2.3	5.4	69	21	32	37	50	19	M5	0.8	5	TPC-M5-R	13
TPC-RS-37-20-M	(3,040)	3.5	8.1	105	25	37	42	58	20	M5	0.8	5	TPC-M5-R	17
TPC-RS-44-35-M	(3,230)	5.8	8.3	174	34	44	50	68	35	M5	0.8	5	TPC-M5-R	26
TPC-RS-55-43-M	(3,840)	12	17	360	43	55	63	87	43	M5	0.8	5	TPC-M5-R	51
TPC-RS-59-46-M	(4,680)	23	33	690	40	59	66	88	46	M6	1	6	TPC-M6-R	77
TPC-RS-67-46-M	(6,190)	34.5	43	1035	46	67	76	102	46	M6	1	6	TPC-M6-R	104
TPC-RS-73-51-M	(7,670)	45	74	1350	50	73	83	109	51	M6	1	6	TPC-M6-R	142
TPC-RS-73-67-M	(10,200)	68	92	2040	50	73	85	111	67	M8	1.25	8	TPC-M8-R	206
TPC-RS-83-83-M	(13,900)	92	122	2760	57	83	93	124	83	M8	1.25	8	TPC-M8-R	297
TPC-RS-88-81-M	(16,400)	115	146	3450	60	88	100	133	81	M8	1.25	8	TPC-M8-R	335

\*1: 全商品に取り付けねじが1本付属しています。取り付けねじ単体でもご注文いただけます。

\*2: 取り付けねじを含む質量です。

● 価格が ( ) の商品は非在庫品です。納期はコンタクトセンターへお問い合わせください。

TPC-RS-H ショア硬さ：D55

単位：mm

品番	価格 (円)	最大吸収エネルギー (J)	緊急時最大吸収エネルギー (J)	時間あたり最大吸収エネルギー (J/h)	最大ストローク s	H	W	W'	T	M(並目)		E (max.)	取り付けねじ*1 単体品番	質量*2 (g)
										ねじの呼び	ピッチ			
TPC-RS-23-13-H	(2,340)	2.7	5.7	81	15	23	30	38	13	M5	0.8	5	TPC-M5-R	4
TPC-RS-30-19-H	(2,580)	6	18	180	19	30	39	50	19	M5	0.8	5	TPC-M5-R	11
TPC-RS-36-20-H	(3,960)	8.7	24	261	23	36	45	58	20	M5	0.8	5	TPC-M5-R	16
TPC-RS-42-34-H	(4,180)	11.7	20	351	32	42	52	68	34	M5	0.8	5	TPC-M5-R	25
TPC-RS-53-43-H	(4,990)	25	46	750	41	53	64	87	43	M5	0.8	5	TPC-M5-R	51
TPC-RS-56-46-H	(6,060)	66.5	98	1995	37	56	68	88	46	M6	1	6	TPC-M6-R	80
TPC-RS-64-46-H	(8,080)	81.5	106	2445	42	64	79	102	46	M6	1	6	TPC-M6-R	105
TPC-RS-69-51-H	(9,960)	124	206	3720	46	69	86	109	51	M6	1	6	TPC-M6-R	146
TPC-RS-69-67-H	(13,300)	158	261	4740	46	69	86	111	67	M8	1.25	8	TPC-M8-R	190
TPC-RS-77-82-H	(18,100)	228	342	6840	50	77	95	124	82	M8	1.25	8	TPC-M8-R	266
TPC-RS-84-81-H	(21,300)	290	427	8700	56	84	102	133	81	M8	1.25	8	TPC-M8-R	319

\*1: 全商品に取り付けねじが1本付属しています。取り付けねじ単体でもご注文いただけます。

\*2: 取り付けねじを含む質量です。

● 価格が ( ) の商品は非在庫品です。納期はコンタクトセンターへお問い合わせください。

● 取り付けねじ

品番	価格 (円)	M(並目)		六角レンチの呼び
		ねじの呼び	ピッチ	
TPC-M5-R	(1,050)	M5	0.8	3
TPC-M6-R	(1,200)	M6	1	5
TPC-M8-R	(1,430)	M8	1.25	6

● 価格が ( ) の商品は非在庫品です。納期はコンタクトセンターへお問い合わせください。

● 品番指定 直送 非在庫品 NBK ネットショップ

TPC-RS-37-20-M

1

TPC-M5-R **取り付けねじ単体**

1

非在庫品です。納期はコンタクトセンターへお問い合わせください。