


AAH ストップスリーブ

WEB 選定ナビ

WEB CAD Download

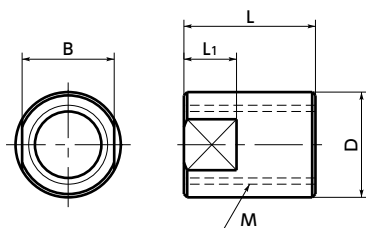

- パワーストップ用のストップパです。パワーストップに直接取りつけて使用します。
- スパイラルグループピストンの底あたりを防止します。
- ねじ込み量の調整で、ストロークを任意に設定できます。
- 全商品にロックナットが付属しています。

- 材質・仕上げ

RoHS2適合

	AAH
本体	SUS303相当
ロックナット	SUS303相当


寸法

単位: mm

品番	M(細目)		D	L	L ₁	B	適用パワーストップ		質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ					APS	APR	
AAH-M6-0.5	M6	0.5	10	10	3	8	M6 - 0.5		6
AAH-M8-1	M8	1	12	12	4	10	M8 - 1	M8 - 1	10
AAH-M10-1	M10	1	15	16	8	13	M10 - 1	M10 - 1	17
AAH-M12-1	M12	1	16	20	8	14	M12 - 1	M12 - 1	20
AAH-M14-1	M14	1	18	25	8	16	M14 - 1	M14 - 1	35
AAH-M14-1.5	M14	1.5	18	25	8	16	M14 - 1.5	M14 - 1.5	35
AAH-M20-1.5	M20	1.5	25	25	10	22	M20 - 1.5・M20 - 1.5L	M20 - 1.5	60
AAH-M25-1.5	M25	1.5	32	35	10	27	M25 - 1.5・M25 - 1.5L	M25 - 1.5	130
AAH-M27-3	M27	3	34	35	12	30	M27 - 3	M27 - 3	155
AAH-M33-1.5	M33	1.5	38	40	15	36	M33 - 1.5・M33 - 1.5L	M33 - 1.5	150
AAH-M45-1.5	M45	1.5	58	50	15	55	M45 - 1.5・M45 - 1.5L	M45 - 1.5	550

- 使用例

ねじ込み量の調整でストロークを任意に設定できます。

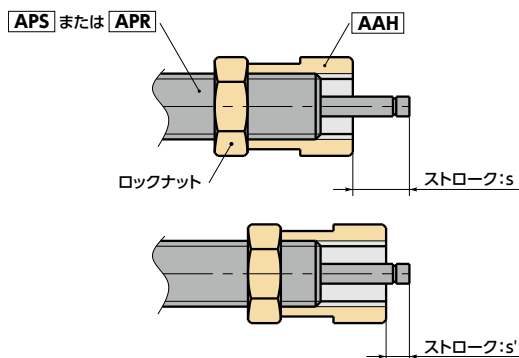

- 品番指定

直送 14時当日出荷

AAH-M20-1.5

1

価格はコンタクトセンターへお問い合わせください。