


# SSTS ヘキサロビュラ穴付き極低頭ボルト



WEB 選定ナビ WEB CAD Download スペース SUS ステンレス

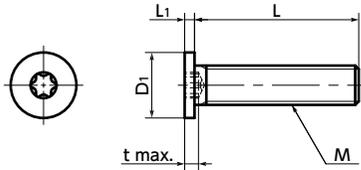

● 品番指定 直送 14時当日出荷 NBKネットショップ

## SSTS-M5-12



袋単位でご注文ください。  
1本からご注文できます。→ P.xxxx

- 頭部高さはすべて1.5mm以下。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- ヘキサロビュラ穴\*1は高い締めつけトルクに耐える形状です。  
→ P.xxxx
- \*1: ヘキサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008 (ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘキサロビュラ穴」に規定されています。
- 取り付け・取りはずしには専用レンチ **SKX** (→ P.xxxx) もしくは、専用ビット **SKXB** (→ P.xxxx) と専用マグネットドライバ **SRD** (→ P.xxxx) を組み合わせてご使用ください。



### ● 用途

機器・装置の省スペース化

### ● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SSTS
本体	SUSXM7 (SUS304相当)
強度区分	A2-50

単位:mm

品番	M	L								D1	L1	適用 レンチ	ヘキサロビュラ 穴の番号 No.	t	最大締めつけ トルク (N・m)	質量 (g)
SSTS-M2	M2	4	5	6	8					4	1.2	SKX-5	5	0.9	0.18	0.11 - 0.19
SSTS-M2.5	M2.5	4	5	6	8					5	1.3	SKX-6	6	1	0.36	0.23 - 0.35
SSTS-M3	M3		5	6	8	10				6	1.3	SKX-8	8	1.1	0.65	0.4 - 0.61
SSTS-M4	M4			6	8	10	12			8	1.5	SKX-10	10	1.5	1.5	0.89 - 1.3
SSTS-M5	M5			6	8	10	12	16		9	1.5	SKX-15	15	1.8	3.1	0.73 - 2
SSTS-M6	M6				8	10	12	16	20	10	1.5	SKX-20	20	2.1	5.3	1.6 - 3.8
SSTS-M8	M8				8	10	12	16	20	13	1.5	SKX-25	25	2.4	12	3 - 6.7

品番	価格/袋*1 (円)								1袋 入り数
	L								
	4	5	6	8	10	12	16	20	
SSTS-M2	1,280	1,170	1,130	1,210					10
SSTS-M2.5	1,060	970	950	1,010					10
SSTS-M3		810	790	850	860				10
SSTS-M4			790	850	860	900			10
SSTS-M5			1,240	990	1,010	1,010	1,010		10
SSTS-M6				1,060	1,060	1,100	1,130	1,230	10
SSTS-M8				2,810	2,700	1,900	1,950	1,970	10

\*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。→ P.xxxx

バラ売り → P.xxxx 対応可・別料金	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx 対応可・別料金	ねじカット → P.xxxx 対応可・別料金	ゆるみ止め → P.xxxx 対応可・別料金	脱落防止加工 → P.xxxx 対応可・別料金
--------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------