



SSCPS 十字穴付き脱落防止なべ小ねじ

WEB 選定ナビ WEB CAD Download SUS ステンレス

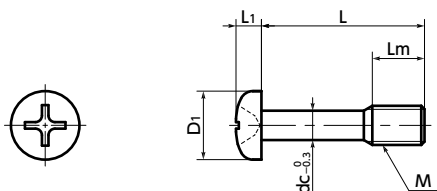

● 取り付け例

カバーにねじ穴を加工して、**SSCPS** のねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、**SSCPS** のねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、**SSCPS** がカバーから抜け落ちることはありません。

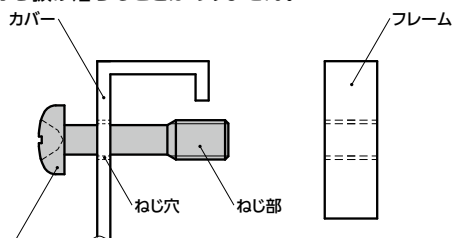**SSCPS** 十字穴付き脱落防止なべ小ねじ

⚠ 使用上の注意

- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。



- ねじの脱落・紛失を防止します。取り付け・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。

- 十字穴付きなべ小ねじタイプ。

- CEマーキングの対応に。➡ P.xxxx

● 用途

保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SSCPS
本体	SUSXM7 (SUS304相当)
強度区分	A2-50

単位: mm

品番	M	L									Lm	D1	L1	dc	質量 (g)
SSCPS-M3	M3	8	10	12	16						4	5.5	2	2.2	0.61 - 0.94
SSCPS-M4	M4		10	12	16	20					5	7	2.6	3	1.3 - 2.1
SSCPS-M5	M5			12	16	20	25				6	9	3.3	3.9	2.7 - 4.2
SSCPS-M6	M6			12	16	20	25	30			8	10.5	3.9	4.6	4.3 - 7.4
SSCPS-M8	M8				16	20	25	30	35	40	10	14	5.2	6.3	10 - 18

品番	価格/袋*1 (円)										1袋 入り数
	L	8	10	12	16	20	25	30	35	40	
SSCPS-M3	200	200	200	200	200						1
SSCPS-M4			190	190	190	190					1
SSCPS-M5				200	200	200	200				1
SSCPS-M6				220	220	220	220	220			1
SSCPS-M8					260	260	270	280	290	300	1

*1: 1袋あたりの価格です。

● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBKネットショップ

SSCPS-M6-12

1

2

1. バラ売り ➡ P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx	ねじカット ➡ P.xxxx	ゆるみ止め ➡ P.xxxx	脱落防止加工 ➡ P.xxxx
本商品は1本/袋です	対応可・別料金	対応不可	対応不可	脱落防止加工済み