



P9-40-M4X おねじ

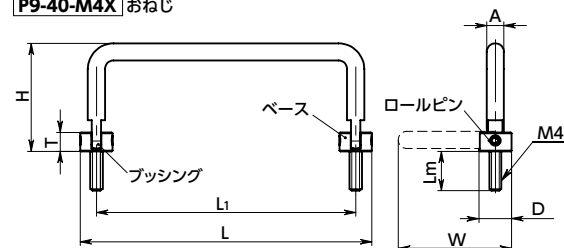

- 最大パネル厚さ：8.4
- 取り付け穴：φ4.5±0.1
- 取り付け穴ピッチ：L₁±0.12
- 取り付けナット最大締めつけトルク：11.5N・m

P9-40-M4N めねじ

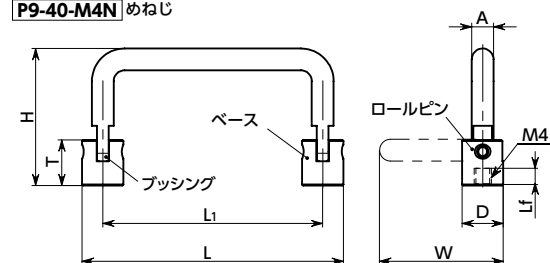

- 取り付けねじ長さ：パネル厚さ+5mm
- 取り付けねじ最大締めつけトルク：0.5N・m

P9-M4X おねじ

品番	価格(円)	L ₁	H	A	D	W	T	L	Lm	許容荷重*1 (N)	質量(g)
P9-064-40-M4X	1,540	64	40	6.4	12	42	7	76	14.6	400	18
P9-096-40-M4X	1,600	96	40	6.4	12	42	7	108	14.6	400	22
P9-128-40-M4X	1,650	128	40	6.4	12	42	7	140	14.6	400	24

*1：人の手で使用する許容荷重です。

- 折りたたみ式の取っ手。使用しないときは、取っ手本体を倒すことができます。
- 不用意に取っ手が起き上がり倒れたりしないように、可動部に保持機能があります。
- タイプは2種類。
P9-*-***-M4X** — おねじ
P9-*-***-M4N** — めねじ
- 品番の末尾記号により、色が選択できます。

末尾記号	色
11	シルバー
15	黒

- おねじタイプは全商品に取りつけ用ナット・座金が付属しています。
- めねじタイプに取りつけ用ねじは付属していません。オプションで取り付け用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
- ねじ付属サービス価格

ねじの呼び	価格(円)*1
M4	200

*1：P9-M4N 1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。商品本体の価格は含まれていません。

●材質・仕上げ

RoHS2適合

	P9-40-M4X おねじ	P9-40-M4N めねじ
取っ手部	アルミニウム合金 アルマイト処理(各色)	アルミニウム合金 アルマイト処理(各色)
ベース	アルミニウム合金 アルマイト処理(各色)	アルミニウム合金 アルマイト処理(各色)
ロールピン	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ブッシング	ナイロン66	ナイロン66
ナット	ステンレス鋼	
座金 (六角穴付きボルト (ねじ付属サービス))	ステンレス鋼	SUSXM7



P9-M4N めねじ

品番	価格(円)	L ₁	H	A	D	W	T	L	Lf	許容荷重*1 (N)	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
P9-064-40-M4N	1,320	64	40	6.4	12	36	13.3	76	5.5	600	17	M4×8
P9-096-40-M4N	1,380	96	40	6.4	12	36	13.3	108	5.5	600	19	M4×8
P9-128-40-M4N	1,430	128	40	6.4	12	36	13.3	140	5.5	600	21	M4×8

*1：人の手で使用する許容荷重です。

- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

P9-064-40-M4N - 11

1

2

P9-064-40-M4N - 11 - P

1

2

ねじ付属
サービス

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に「P」を追加してください。