


- 付属の六角穴付きなべ小ねじ・ナット・座金を使用してパネル等に取りつける場合、パネルの厚さはt以下にしてください。
- 本体にはキリ穴が加工されています。

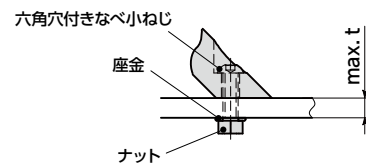

単位：mm

品番 1	価格(円)		A	L ₁	H	h	L	L _m	L _r	M	t	許容荷重*1 (N)	質量(g)
	AL	BK											
UBLC-28-250	(9,030)	(7,160)	28	250	63	45	290	18.2	11.8	M8	10	1000	373
UBLC-28-300	(9,540)	7,420	28	300	63	45	340	18.2	11.8	M8	10	1000	412
UBLC-28-400	(10,800)	(8,630)	28	400	63	45	440	18.2	11.8	M8	10	1000	517
UBLC-36-300	(13,400)	(10,900)	36	300	71	45	355	23.4	16.6	M10	13	1000	779
UBLC-36-400	(14,700)	(12,200)	36	400	71	45	455	23.4	16.6	M10	13	1000	978
UBLC-36-500	(16,400)	(13,600)	36	500	71	45	555	23.4	16.6	M10	13	1000	1178
UBLC-36-600	(18,900)	(15,600)	36	600	71	45	655	23.4	16.6	M10	13	1000	1356
UBLC-36-800	(20,800)	(16,400)	36	800	71	45	855	23.4	16.6	M10	13	1000	1806

- *1： 人の手で使用する許容荷重です。
● 価格が () の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

- 同形状でめねじタイプの **UBLF** があります。→ P.xxxx



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx
お問い合わせください

レーザー刻印 → P.xxxx
お問い合わせください



- 前面から取りつける取っ手。
- 握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。
- 取り付け寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。
- 取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。
- 表面処理のバリエーションは2種類。品番の末尾記号により選択できます。

末尾記号 2	表面処理
AL	アルマイト処理
BK	静電塗装(つや消し黒)

- 静電塗装は、傷が付きにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
- 全サイズに取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(A=28:M8×30、A=36:M10×40)・ナット・座金が付属しています。

● 材質・仕上げ RoHS2適合

	UBLC-AL	UBLC-BK
本体	アルミニウム合金 アルマイト処理	アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒)
六角穴付きなべ小ねじ	SUS304	SUS304
ナット	SUS304	SUS304
座金	SUS304	SUS304

● 品番指定 直送 **10** 実働10日目出荷 NBK ネットショップ

UBLC-28-250-BK

1 **2**

非在庫品です。実働10日目出荷になります。