

● 材質・仕上げ RoHS2適合

	UFC-AL	UFC-BK
パイプ	アルミニウム合金 アルマイト処理(シルバー)	アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒)
ブラケット	ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒)	ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒)
六角穴付きボルト*1	SUS304	SUS304
ナット*1	SUS304	SUS304
座金*1	SUS304	SUS304

*1: 六角穴付きボルト・ナット・座金の材質を変更しました。

- 取り付け寸法L₁は、180mm - 1000mmのワイドバリエーション。
- パイプ径は、20mm・30mmの2種類があります。
- 前面取り付けタイプ。
- 中空パイプを使用。軽量です。
- 全サイズに取り付け用の六角穴付きボルト(A=20:M8×25、A=30:M10×35)・ナット・座金が付属しています。
- 1mm単位で取り付け寸法L₁を指定できます。**標準品**にご希望のサイズがない場合は、**1mm指定**をご利用ください。

● 品番指定 直送 14時当日出荷 WEB NBKネットショップ

UFC-20-200-BK 標準品



UFC-30-611-AL 1mm指定



価格が()の商品は非在庫品です。実働10日日出荷になります。
標準品は 2 を寸法・価格表のL₁から選択してください。
1mm指定は 4 を価格表のL₁から1mm単位で指定してください。
1mm指定の納期は下表を参照してください。

数量(個)	1mm指定 の納期
1 - 9	実働1日日出荷
10 - 99	実働3日日出荷

標準品 寸法・価格

単位: mm

品番	価格(円)		A 1	L ₁ 2	D	B	H	h	L	L ₂	L _m	M	許容荷重*1 (N)	質量(g)
	AL	BK												
UFC-20-180	2,880	(3,150)	20	180	28	48	58	35	200	142	15.5	M8	500	157
UFC-20-200	2,980	(3,170)	20	200	28	48	58	35	220	162	15.5	M8	500	163
UFC-20-250	3,080	(3,330)	20	250	28	48	58	35	270	212	15.5	M8	500	178
UFC-20-300	3,180	(3,440)	20	300	28	48	58	35	320	262	15.5	M8	500	193
UFC-20-350	3,380	(3,630)	20	350	28	48	58	35	370	312	15.5	M8	500	208
UFC-20-400	3,480	(3,770)	20	400	28	48	58	35	420	362	15.5	M8	500	223
UFC-30-300	3,820	(4,340)	30	300	38	57	78	45	324	254	20.5	M10	500	295
UFC-30-350	3,930	(4,560)	30	350	38	57	78	45	374	304	20.5	M10	500	310
UFC-30-400	4,030	(4,690)	30	400	38	57	78	45	424	354	20.5	M10	500	330
UFC-30-500	4,260	(5,160)	30	500	38	57	78	45	524	454	20.5	M10	500	365
UFC-30-600	4,460	(5,380)	30	600	38	57	78	45	624	554	20.5	M10	500	400
UFC-30-700	4,940	(5,800)	30	700	38	57	78	45	724	654	20.5	M10	500	435
UFC-30-1000	8,010	(8,150)	30	1000	38	57	78	45	1024	954	20.5	M10	500	540

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
● 価格が()の商品は非在庫品です。実働10日日出荷になります。

1mm指定 価格


単位: 円

1mm指定 品番	指定範囲L ₁ ±1 (mm) 4							
	181-200	201-250	251-300	301-350	351-450	451-550	551-650	651-950
UFC-20-***-AL	3,610	3,710	3,910	4,010				
UFC-30-***-AL				4,560	4,790	4,990	5,470	8,540

- **UFC-AL** (アルマイト処理)のみ1mm指定に対応しています。**UFC-BK** (静電塗装)についてはコンタクトセンターへお問い合わせください。
- L₁以外の寸法・許容荷重は **標準品** を参照してください。

● **取り付け寸法L₁の変更方法**

- ご購入後に取り付け寸法L₁を次の方法で変更することもできます。
- ①パイプからブラケットを取りはずします。手で簡単に取りはずすことができます。
- ②パイプをご希望の長さに切断します。
パイプの長さはL₁-31mmとしてください。
- ③パイプをブラケットに取りつけて完了です。

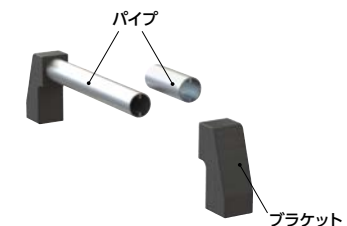

● **関連商品**

UFCと同形状でステンレス製の**UFCS**があります。
→ P.xxxx

