


UFCS ステンレスキャビネットチューブラー取っ手



WEB 選定ナビ WEB CAD Download SUS ステンレス

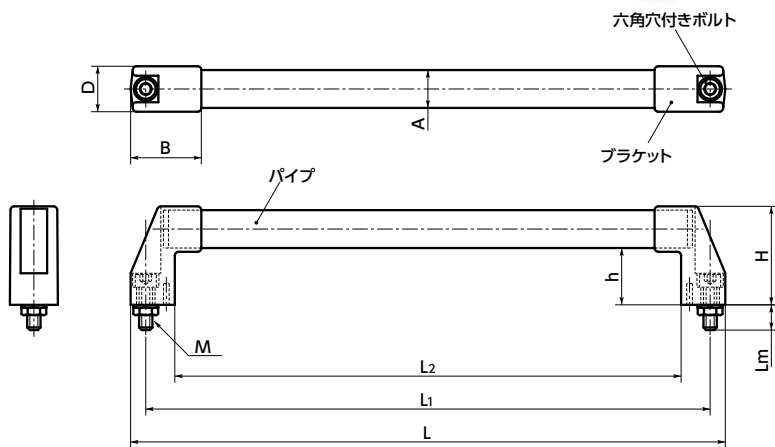

● 材質・仕上げ



	UFCS
パイプ	SUS304
ブラケット	ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)
六角穴付きボルト	SUS304
ナット	SUS304
座金	SUS304

- 取り付け寸法L₁は、180mm - 1000mmのワイドバリエーション。
- パイプ径は、20mm・30mmの2種類があります。
- 前面取り付けタイプ。
- 中空パイプを使用。軽量です。
- 全商品に取り付け用の六角穴付きボルト (A=20 : M8×25、A=30 : M10×35)・ナット・座金が付属しています。

● 品番指定

直送 10 実働10日目出荷 WEB NBKネットショップ

UFCS-30-300

商品記号



非在庫品です。実働10日目出荷になります。

● 関連商品

UFCS と同形状でアルミニウム製のUFCAがあります。
→ P.xxxx



単位：mm

品番	価格(円)	A	L ₁	D	B	H	h	L	L ₂	L _m	M	許容荷重*1 (N)	質量 (g)
UFCS-20-180	(3,690)	20	180	28	48	58	35	200	142	15.5	M8	500	220
UFCS-20-200	3,770	20	200	28	48	58	35	220	162	15.5	M8	500	233
UFCS-20-250	(3,910)	20	250	28	48	58	35	270	212	15.5	M8	500	266
UFCS-20-300	(4,160)	20	300	28	48	58	35	320	262	15.5	M8	500	299
UFCS-20-350	4,380	20	350	28	48	58	35	370	312	15.5	M8	500	332
UFCS-20-400	(4,550)	20	400	28	48	58	35	420	362	15.5	M8	500	365
UFCS-30-300	(6,010)	30	300	38	57	78	45	324	254	20.5	M10	500	500
UFCS-30-350	(6,260)	30	350	38	57	78	45	374	304	20.5	M10	500	550
UFCS-30-400	(6,470)	30	400	38	57	78	45	424	354	20.5	M10	500	600
UFCS-30-500	(7,060)	30	500	38	57	78	45	524	454	20.5	M10	500	700
UFCS-30-600	7,590	30	600	38	57	78	45	624	554	20.5	M10	500	800
UFCS-30-700	(8,140)	30	700	38	57	78	45	724	654	20.5	M10	500	900
UFCS-30-1000	(10,900)	30	1000	38	57	78	45	1024	954	20.5	M10	500	1150

*1： 人の手で使用する許容荷重です。

● 価格が () の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

対応不可

レーザー刻印 → P.xxxx

お問い合わせください