


UJF アルミ取っ手

WEB 選定ナビ WEB CAD Download



● 材質・仕上げ

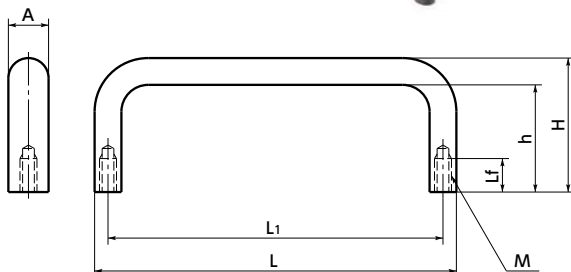

	UJF-AL	UJF-BK / UJF-SG
本体	アルミニウム合金 アルマイト処理	アルミニウム合金 静電塗装 (各色)
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7	SUSXM7

- ドイツのグッドデザイン賞を受賞したアルミ取っ手 **[UAF]** (→ P.xxxx) の小型・軽量タイプ。
- 表面処理のバリエーションは3種類。品番の末尾記号により選択できます。

末尾記号	表面処理
AL	アルマイト処理
BK	静電塗装 (つや消し黒)
SG	静電塗装 (つや消しシルバー)

- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
- ねじ付属サービス価格

ねじの呼び	価格(円)*1
M5	200

*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。商品本体の価格は含まれていません。

単位: mm

品番	価格(円)			A	L1	H	h	L	Lf	M	許容荷重*1 (N)	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
	AL	BK	SG										
UJF-12-55	1,190	870	870	12	55	40	32	63	10	M5	1000	23	M5×12
UJF-12-88	1,190	900	900	12	88	40	32	96	10	M5	1000	30	M5×12
UJF-12-100	1,270	920	920	12	100	40	32	108	10	M5	1000	32	M5×12
UJF-12-120	1,310	940	940	12	120	40	32	128	10	M5	1000	35	M5×12
UJF-12-180	1,520	1,050	1,050	12	180	40	32	188	10	M5	1000	45	M5×12
UJF-12-200	1,830	1,110	1,110	12	200	40	32	208	10	M5	1000	50	M5×12
UJF-12-235	1,950	1,190	1,190	12	235	40	32	243	10	M5	1000	61	M5×12

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

● 関連商品

[UJF]と同形状でオールステンレス製の[UJFS]があります。

→ P.xxxx



● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBK ネットショップ

UJF-12-55-AL

1 2

UJF-12-55-AL-P

1 2

ねじ付属サービス

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

対応可・別料金

レーザ刻印 → P.xxxx

対応可・別料金