


● 取り付け寸法

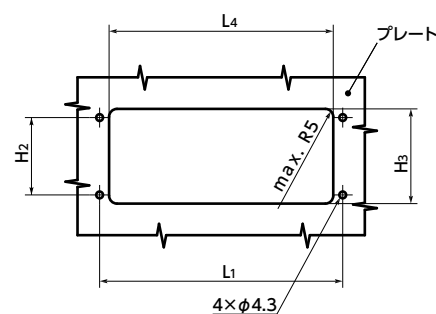

- 折りたたみ式取っ手。使用しないときは、取っ手本体をトレイの中へ完全に収納できます。
- 2種類の取っ手収納タイプを標準化。
URTH-A URTHS-A タイプA
URTH-B URTHS-B タイプB
- タイプAは不用意に取手が起き上がり倒れたりしないように、可動部に保持機能があります。
- タイプBは通常、取っ手は収納された状態。使用時は取っ手を起こしてください。使用后、手を離せばスプリングの力で取っ手は収納されます。
- トレイは指をかけやすい形状で、ポケット取っ手としても使用できます。
- 商品記号により、取っ手の材質およびタイプが選択できます。

商品記号	取っ手の材質	タイプ
URTH-A	スチール製	タイプA
URTH-B	スチール製	タイプB
URTHS-A	ステンレス製	タイプA
URTHS-B	ステンレス製	タイプB

- トレイのカラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。

末尾記号	トレイの色
BK	つや消し黒
SG	つや消しシルバー

- 皿小ねじ(ねじ径:M4)を使用して取り付けてください。
*皿小ねじ・ナットは付属していません。
- オプションで取り付け用の六角穴付き皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじの呼び	価格(円)*1
M4	400

*1: リトラクタブル取っ手1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。

URTH-A URTH-B スチール製 URTHS-A URTHS-B ステンレス製

単位:mm

品番	価格(円)	品番	価格(円)	L1	H1	H2	H3	L	L2	L3	L4	許容荷重*1(N)	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
URTH-100-A	(6,610)	URTH-100-B	(7,460)	134	65	49	60	150	100	121	122	1000	337	M4×10
URTH-120-A	(6,810)	URTH-120-B	(7,650)	154	65	49	60	170	120	141	142	1000	374	M4×10
URTHS-100-A	(7,440)	URTHS-100-B	(8,180)	134	65	49	60	150	100	121	122	1000	337	M4×10
URTHS-120-A	(7,630)	URTHS-120-B	(8,370)	154	65	49	60	170	120	141	142	1000	374	M4×10

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

● 価格が()の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	URTH	URTHS
取っ手	SUM22L クロムメッキ	SUS303
トレイ	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)
スプリング	SUS301	SUS301
緩衝ゴム	NBR	NBR
ピン	SUS304	SUS304
スペーサ (URTH-A URTHS-Aのみ)	ポリアセタール	ポリアセタール
六角穴付き皿小ねじ (ねじ付属サービス)	SUSXM7	SUSXM7



● 品番指定 直送 10 実働10日目出荷 WEB NBKネットショップ

URTHS-100-A-BK

1 2

URTHS-100-A-BK-P

1 2 ねじ付属サービス

非在庫品です。実働10日目出荷になります。
ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に[P]を追加してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

対応不可

レーザー刻印 → P.xxxx

お問い合わせください