


USP-A4-HD-F ステンレス取っ手 - ハイジエニックデザイン

SUS ステンレス

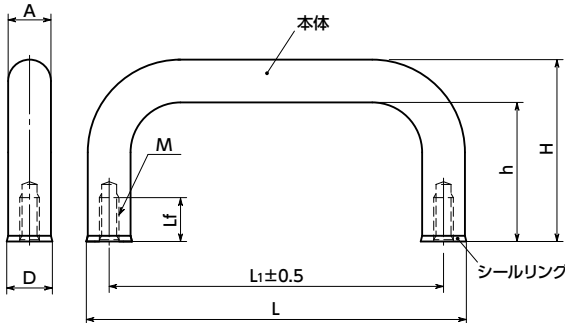

USP-A4-HD-F ショットブラスト											USP-A4-HP-HD-F 研磨		単位: mm
品番	A	L ₁	D	H	h	L	Lf min.	M	許容荷重*1 (N)	適用シーリング [FSRN-HD-F]	質量 (g)		
USP-12-125-A4-HD-F	12	125	12.8	51	39	137.8	12	M5	1000	FSRN-12-8-2-HD-F	170		
USP-12-160-A4-HD-F	12	160	12.8	51	39	172.8	12	M5	1000	FSRN-12-8-2-HD-F	202		
USP-12-200-A4-HD-F	12	200	12.8	51	39	212.8	12	M5	1000	FSRN-12-8-2-HD-F	240		
USP-16-160-A4-HD-F	16	160	16.8	59	43	176.8	12	M6	1000	FSRN-16-12-2-HD-F	373		
USP-16-200-A4-HD-F	16	200	16.8	59	43	216.8	12	M6	1000	FSRN-16-12-2-HD-F	435		
USP-16-250-A4-HD-F	16	250	16.8	59	43	266.8	12	M6	1000	FSRN-16-12-2-HD-F	520		
USP-20-200-A4-HD-F	20	200	20.8	85	65	220.8	15	M8	1000	FSRN-20-16-2-HD-F	700		
USP-20-250-A4-HD-F	20	250	20.8	85	65	270.8	15	M8	1000	FSRN-20-16-2-HD-F	830		
USP-20-300-A4-HD-F	20	300	20.8	85	65	320.8	15	M8	1000	FSRN-20-16-2-HD-F	950		
USP-12-125-A4-HP-HD-F	12	125	12.8	51	39	137.8	12	M5	1000	FSRN-12-8-2-HD-F	170		
USP-12-160-A4-HP-HD-F	12	160	12.8	51	39	172.8	12	M5	1000	FSRN-12-8-2-HD-F	202		
USP-12-200-A4-HP-HD-F	12	200	12.8	51	39	212.8	12	M5	1000	FSRN-12-8-2-HD-F	240		
USP-16-160-A4-HP-HD-F	16	160	16.8	59	43	176.8	12	M6	1000	FSRN-16-12-2-HD-F	373		
USP-16-200-A4-HP-HD-F	16	200	16.8	59	43	216.8	12	M6	1000	FSRN-16-12-2-HD-F	435		
USP-16-250-A4-HP-HD-F	16	250	16.8	59	43	266.8	12	M6	1000	FSRN-16-12-2-HD-F	520		
USP-20-200-A4-HP-HD-F	20	200	20.8	85	65	220.8	15	M8	1000	FSRN-20-16-2-HD-F	700		
USP-20-250-A4-HP-HD-F	20	250	20.8	85	65	270.8	15	M8	1000	FSRN-20-16-2-HD-F	830		
USP-20-300-A4-HP-HD-F	20	300	20.8	85	65	320.8	15	M8	1000	FSRN-20-16-2-HD-F	950		

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

- ハイジエニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ハイジエニックデザインについては、「ハイジエニックファミリー」をご参照ください。
- 取り付け面のすき間をシーリング [FSRN-HD-F] でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
- 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
- FKM製のシーリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局 (FDA) の規格に準拠した材料を使用しています。
- 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L相当のステンレス製。
- **USP-A4-HP-HD-F** はEHEDG (欧州衛生工学・設計グループ) とDGUV (ドイツ法定災害保険) が定めるガイドラインの認証を取得しています。
- 使用可能温度: -5℃~200℃
- 商品記号により、表面処理が選択できます。

USP-A4-HD-F — ショットブラスト

USP-A4-HP-HD-F — 研磨

- 材質・仕上げ



	USP-A4-HD-F	USP-A4-HP-HD-F
本体	SUS316L相当 (AISI 316L) ショットブラスト	SUS316L相当 (AISI 316L) 研磨
シーリング	FKM (青色) 硬度ショア A85±5	FKM (青色) 硬度ショア A85±5



- 関連商品

シーリング [FSRN-HD-F] 単体での購入も可能です。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

USP-12-125-A4-HP-HD-F



クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	レーザ刻印 対応不可
-----------------------------	---------------