


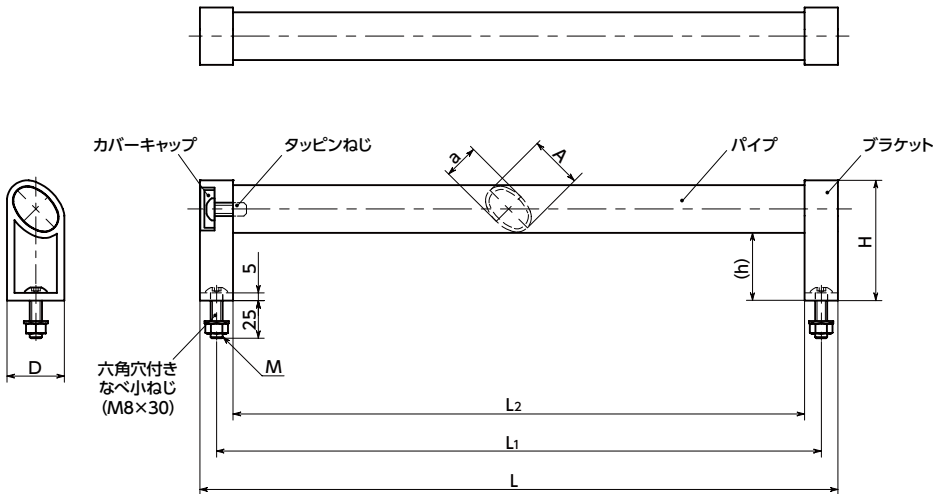

標準品 寸法

単位：mm											
品番	A 1	L1 2	a	D	H	h	L	L2	M	許容荷重*1 (N)	質量 (g)
UVLC-36-200	36	200	24	38	79.5	45	222	178	M8	1000	545
UVLC-36-250	36	250	24	38	79.5	45	272	228	M8	1000	590
UVLC-36-300	36	300	24	38	79.5	45	322	278	M8	1000	635
UVLC-36-350	36	350	24	38	79.5	45	372	328	M8	1000	680
UVLC-36-400	36	400	24	38	79.5	45	422	378	M8	1000	725
UVLC-36-500	36	500	24	38	79.5	45	522	478	M8	1000	815
UVLC-36-600	36	600	24	38	79.5	45	622	578	M8	1000	905
UVLC-36-800	36	800	24	38	79.5	45	822	778	M8	1000	1085

*1： 人の手で使用する許容荷重です。

1mm指定

1mm指定 品番	指定範囲L1*1 (mm) 4					
	201-250	251-300	301-350	351-450	451-550	551-750
UVLC-36-***-AL	●	●	●	●	●	●
UVLC-36-***-ES	●	●	●	●	●	●
UVLC-36-***-BK	●	●	●	●	●	●

*1： **1mm指定** のL1は、±0.5またはL1の0.1%のいずれか大きい方を許容差としています。

●L1以外の寸法・許容荷重は **標準品** を参照してください。

- パイプの断面は楕円形状。
- 握りやすく自然な手首の角度で操作できるように、パイプはブラケットに対して45°傾いています。
- 取り付け寸法L1は、200mm - 800mmのワイドバリエーション。
- 全商品に取り付け用の六角穴付きなべ小ねじ (M8×30)・ナット・座金が付属しています。
- 1mm単位で取り付け寸法L1を指定できます。**標準品** にご希望のサイズがない場合は、**1mm指定** をご利用ください。
- 品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケットの色が選択できます。

末尾記号 3	パイプ	ブラケット
AL	アルマイト処理 (シルバー)	つや消し黒
ES	アルマイト処理 (シルバー)	つや消しシルバー
BK	静電塗装 (つや消し黒)	つや消し黒

- 材質・仕上げ



	UVLC-AL / UVLC-ES	UVLC-BK
パイプ	アルミニウム合金 アルマイト処理 (シルバー)	アルミニウム合金 静電塗装 (つや消し黒)
カバーキャップ	ポリアセタール (ライトグレー)	ポリアセタール (ライトグレー)
ブラケット	亜鉛ダイカスト 静電塗装 (各色)	亜鉛ダイカスト 静電塗装 (つや消し黒)
タッピンねじ	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理
六角穴付きなべ小ねじ	SUS304	SUS304
ナット	SUS304	SUS304
座金	SUS304	SUS304



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UVLC-36-200-ES

標準品

商品
記号

1

2

3

UVLC-36-256-ES

1mm指定

商品
記号

1

4

3

標準品 は 2 を表のL1から選択してください。

1mm指定 は 4 を表のL1から1mm単位で指定してください。