

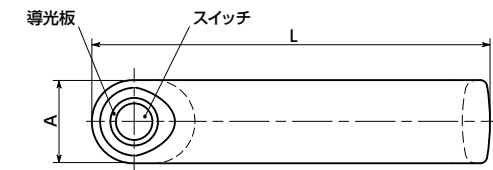



スイッチ：1個

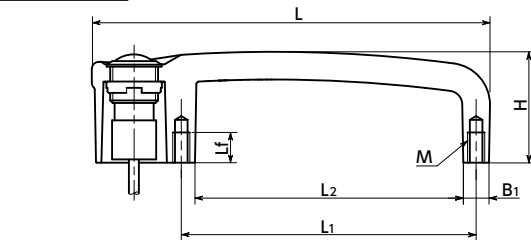


スイッチ：2個

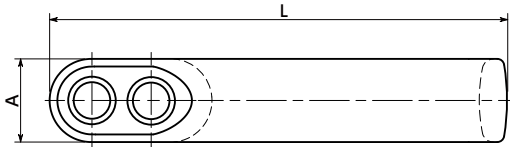

ケーブル端：バラ線

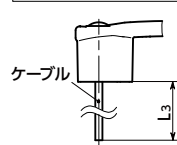

ケーブル端：コネクタ

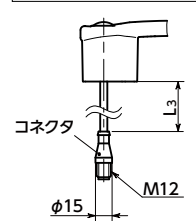

● 材質・仕上げ


	UWF-SW
本体	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)
スイッチ	SUS304相当
ケーブル	PUR(ポリウレタン)
導光板	ポリカーボネート
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7




● 取り付け穴

ケーブルの損傷を防ぐため、取り付け穴にはバリがないようにしてください。

スイッチ：1個

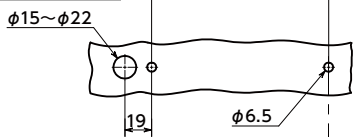

スイッチ：2個

 

- スイッチ・LEDを一体化したジンク取っ手。設計・施工の手間を削減します。
- スイッチ周囲のLEDリングライト(2色：赤・緑)を任意の条件で点灯させることができます。



- 片手でスイッチと取っ手の同時操作が可能。動作をより効率的に。
- 傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。
- 商品記号によりスイッチの数が選択できます。◀1

- B1** —— スイッチ 1個
- B2** —— スイッチ 2個

- ケーブルの仕様は3種類。商品記号により選択できます。

商品記号 ◀2	ケーブル端	ケーブル長さ
<b>C-2</b>	バラ線	2m
<b>C-5</b>	バラ線	5m
<b>P-0.25</b>	コネクタ	0.25m

- カラーバリエーションは2色。商品記号により選択できます。

商品記号 ◀3	色
<b>BK</b>	つや消し黒
<b>SG</b>	つや消しシルバー

- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

- ねじ付属サービス価格


ねじの呼び	価格(円)*1
M6	200

\*1：ジンク取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。商品本体の価格は含まれていません。


● 仕様

スイッチ	接触形式	c接点(単極双投形)
	動作形式	モーメンタリ
	接点材質	銀合金
	定格絶縁電圧(コネクタ)	最大 125V
	定格絶縁電圧(バラ線)	最大 240V
	定格通電電流	最大 3A
LEDリングライト (赤・緑)	機械的寿命	約100万回
	電氣的寿命	約5万回(最大負荷時)
	動作電圧	DC24V ± 10%
使用負荷種別に 基づいた使用電圧と電流	消費電流	7mA
	AC-15: 24V AC / 1A DC-13: 24V DC / 0.7A	IEC 60947 - 5 - 1 準拠
	AC-15: 110V AC / 1A DC-13: 110V DC / 0.2A	
	AC-15: 220V AC / 0.5A DC-13: 220V DC / 0.1A	UL 508 準拠
	AC: 120V AC / 5A DC: 12V DC / 1A	
	AC: 240V AC / 3A	
接続部	バラ線	より線 (PURケーブル、2mまたは5m)
	コネクタ	M12 Aコード 5極 オス (PURケーブル、0.25m)
その他	IP保護等級	IP67
	認証	CEマーキング

 
● スイッチ回路図



● LED回路図

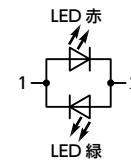

● コネクタピン配列

 

単位：mm

品番	価格(円)	A	L	B1	H	L1	L2	Lf	M	スイッチ	ケーブル端	L3(m)	許容荷重*1 (N)	適用ケーブル USCA → P.xxxx	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
<b>UWF-B1-C-2-SW</b>	(23,500)	33	158	10.2	44	117	105.5	12	M6	1個	バラ線	2	1000	-	480	M6×12
<b>UWF-B1-C-5-SW</b>	(28,300)	33	158	10.2	44	117	105.5	12	M6	1個	バラ線	5	1000	-	548	M6×12
<b>UWF-B1-P-0.25-SW</b>	(27,600)	33	158	10.2	44	117	105.5	12	M6	1個	コネクタ	0.25	1000	USCA-M12-5-**	530	M6×12
<b>UWF-B2-C-2-SW</b>	(42,100)	33	181.5	10.2	44	117	105.5	12	M6	2個	バラ線	2	1000	-	540	M6×12
<b>UWF-B2-C-5-SW</b>	(51,700)	33	181.5	10.2	44	117	105.5	12	M6	2個	バラ線	5	1000	-	608	M6×12
<b>UWF-B2-P-0.25-SW</b>	(50,300)	33	181.5	10.2	44	117	105.5	12	M6	2個	コネクタ	0.25	1000	USCA-M12-5-**	597	M6×12


\*1：人の手で使用する許容荷重です。

● 価格が( )の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

● 品番指定

直送 10 実働10日目出荷 WEB NBKネットショップ

**UWF-B1-C-2-BK-SW**

 

**UWF-B1-C-2-BK-SW-P**



非在庫品です。実働10日目出荷になります。  
ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。

● 関連商品

ケーブルの延長用にコネクタつきケーブル **[USCA-M12-5]** があります。

→ P.xxxx



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

対応不可

レーザ刻印 → P.xxxx

対応可・別料金