


UZAF アルミチューブラ取っ手 オススメ

WEB 選定ナビ WEB CAD Download 1mm指定可能

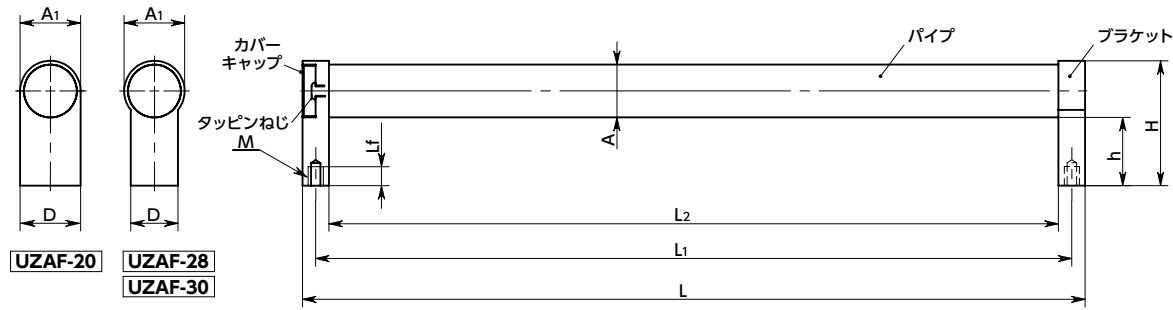

標準品 寸法・価格

単位: mm

品番	価格(円)			A	L1	A1	D	H	h	L	L2	Lf	M	許容荷重*1 (N)	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
	AL	ES	BK													
UZAF-20-180	3,120	3,120	3,120	20	180	24	24	54	32	192	168	12	M6	1000	190	M6×12
UZAF-20-200	3,190	3,190	3,190	20	200	24	24	54	32	212	188	12	M6	1000	197	M6×12
UZAF-20-250	3,340	3,340	3,340	20	250	24	24	54	32	262	238	12	M6	1000	214	M6×12
UZAF-20-300	3,420	3,420	3,420	20	300	24	24	54	32	312	288	12	M6	1000	231	M6×12
UZAF-20-350	3,550	3,550	3,540	20	350	24	24	54	32	362	338	12	M6	1000	248	M6×12
UZAF-20-400	3,830	3,830	3,830	20	400	24	24	54	32	412	388	12	M6	1000	265	M6×12
UZAF-28-200	3,810	3,810	3,920	28	200	32	25	66	36	214	186	14	M8	1000	332	M8×16
UZAF-28-250	3,990	3,990	4,040	28	250	32	25	66	36	264	236	14	M8	1000	356	M8×16
UZAF-28-300	4,150	4,150	4,230	28	300	32	25	66	36	314	286	14	M8	1000	380	M8×16
UZAF-28-350	4,360	4,360	4,410	28	350	32	25	66	36	364	336	14	M8	1000	404	M8×16
UZAF-28-400	4,480	4,480	4,490	28	400	32	25	66	36	414	386	14	M8	1000	428	M8×16
UZAF-28-500	4,990	4,990	5,320	28	500	32	25	66	36	514	486	14	M8	1000	476	M8×16
UZAF-28-600	5,440	5,440	5,720	28	600	32	25	66	36	614	586	14	M8	1000	524	M8×16
UZAF-28-1000	7,270	7,270	7,410	28	1000	32	25	66	36	1014	986	14	M8	1000	716	M8×16
UZAF-30-200	4,150	4,150	4,150	30	200	34	27	68	36	217	183	15	M8	1000	328	M8×16
UZAF-30-300	4,610	4,610	4,610	30	300	34	27	68	36	317	283	15	M8	1000	384	M8×16
UZAF-30-350	4,790	4,790	4,790	30	350	34	27	68	36	367	333	15	M8	1000	412	M8×16
UZAF-30-400	5,080	5,080	5,080	30	400	34	27	68	36	417	383	15	M8	1000	440	M8×16
UZAF-30-500	5,460	5,460	5,460	30	500	34	27	68	36	517	483	15	M8	1000	496	M8×16
UZAF-30-600	6,010	6,010	6,010	30	600	34	27	68	36	617	583	15	M8	1000	552	M8×16
UZAF-30-1000	8,800	8,800	8,800	30	1000	34	27	68	36	1017	983	15	M8	1000	776	M8×16

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

1mm指定 価格

単位: 円

1mm指定 品番	指定範囲L1*1 (mm)							ねじ付属サービス ねじサイズ
	181-200	201-250	251-300	301-350	351-450	451-550	551-950	
UZAF-20-***-AL	3,840	3,920	4,050	4,330				M6×12
UZAF-20-***-ES	3,840	3,920	4,050	4,330				M6×12
UZAF-20-***-BK	3,840	3,920	4,040	4,330				M6×12
UZAF-28-***-AL		4,650	4,860	4,980	5,490	5,940	7,770	M8×16
UZAF-28-***-ES		4,650	4,860	4,980	5,490	5,940	7,770	M8×16
UZAF-28-***-BK		4,730	4,910	4,990	5,820	6,220	7,910	M8×16
UZAF-30-***-AL		5,110	5,290	5,580	5,960	6,510	9,300	M8×16
UZAF-30-***-ES		5,110	5,290	5,580	5,960	6,510	9,300	M8×16
UZAF-30-***-BK		5,110	5,290	5,580	5,960	6,510	9,300	M8×16

*1: 1mm指定のL1は、±0.5またはL1の0.1%のいずれか大きい方を許容差としています。

●L1以外の寸法・許容荷重は標準品を参照してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

レーザー刻印 → P.xxxx

対応不可 お問い合わせください



- 取り付け寸法L1は、180mm - 1000mmのワイドバリエーション。
- 中空パイプを使用。軽量です。
- 1mm単位で取り付け寸法L1を指定できます。標準品にご希望のサイズがない場合は、1mm指定をご利用ください。
- 品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケットの色が選択できます。

末尾記号	パイプ	ブラケット
AL	アルマイト処理(シルバー)	つや消し黒
ES	アルマイト処理(シルバー)	つや消しシルバー
BK	静電塗装(つや消し黒)	つや消し黒

- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじの呼び	価格(円)*1
M6	200
M8	240

*1: アルミチューブラ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。商品本体の価格は含まれていません。

材質・仕上げ

RoHS2適合


	UZAF-AL / UZAF-ES	UZAF-BK
パイプ	アルミニウム合金 アルマイト処理(シルバー)	アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒)
カバーキャップ	ナイロン6(ライトグレー)	ナイロン6(ライトグレー)
ブラケット	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)	亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒)
タッピンねじ	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7	SUSXM7

● 取り付け寸法L1の変更方法

- ご購入後に取り付け寸法L1を次の方法で変更することもできます。

- ① カバーキャップを取りはずし、タッピンねじをゆるめてパイプからブラケットを取りはずします。
- ② パイプをご希望の長さで切断します。
パイプの長さはL1-αとしてください。パイプをどの位置で切断しても、タッピンねじ用の下穴があります。
- ③ 再度タッピンねじでパイプとブラケットを固定し、カバーキャップをブラケットに取りつけて完了です。

	α (mm)
UZAF-20	6
UZAF-28	8
UZAF-30	11

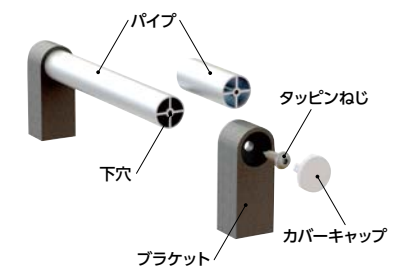

● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBK ネットショップ

UZAF-28-200-BK-P 標準品

商品記号 1 2 3 ねじ付属サービス

UZAF-28-233-BK-P 1mm指定

商品記号 1 4 3 ねじ付属サービス

標準品は 2 を寸法・価格表のL1から選択してください。
 1mm指定は 4 を価格表のL1から1mm単位で指定してください。
 1mm指定の納期は下表を参照してください。
 ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **-P** を追加してください。

数量(個)	1mm指定の納期
1 - 9	実働1日日出荷
10 - 99	実働3日日出荷

● 関連商品

UZAFと同形状でオールステンレス製のUZAFS-NIがあります。

➡ P.xxxx

