

標準品 寸法・価格

品番	価格(円)			単位: mm															
	AL	ES	BK	A	L1	D	H	h	L	L2	Lf	M	W	W1	許容荷重*1 (N)	質量(g)	ねじ付属サービスねじサイズ		
UZBF-20-180	3,520	3,520	3,450	20	180	24	54	32	192	168	12	M6	54	42	1000	213	M6×12		
UZBF-20-200	3,600	3,600	3,700	20	200	24	54	32	212	188	12	M6	54	42	1000	220	M6×12		
UZBF-20-250	3,780	3,780	3,820	20	250	24	54	32	262	238	12	M6	54	42	1000	237	M6×12		
UZBF-20-300	3,940	3,940	4,020	20	300	24	54	32	312	288	12	M6	54	42	1000	254	M6×12		
UZBF-20-350	4,150	4,150	4,200	20	350	24	54	32	362	338	12	M6	54	42	1000	271	M6×12		
UZBF-20-400	4,280	4,280	4,280	20	400	24	54	32	412	388	12	M6	54	42	1000	288	M6×12		
UZBF-28-200	3,620	3,620	3,720	28	200	25	66	36	214	186	15	M8	66	50	1000	412	M8×16		
UZBF-28-250	3,790	3,790	3,840	28	250	25	66	36	264	236	15	M8	66	50	1000	436	M8×16		
UZBF-28-300	3,950	3,950	4,040	28	300	25	66	36	314	286	15	M8	66	50	1000	460	M8×16		
UZBF-28-350	4,160	4,160	4,220	28	350	25	66	36	364	336	15	M8	66	50	1000	484	M8×16		
UZBF-28-400	4,290	4,290	4,300	28	400	25	66	36	414	386	15	M8	66	50	1000	508	M8×16		
UZBF-28-500	4,790	4,790	5,120	28	500	25	66	36	514	486	15	M8	66	50	1000	556	M8×16		
UZBF-28-600	5,240	5,240	5,520	28	600	25	66	36	614	586	15	M8	66	50	1000	604	M8×16		
UZBF-28-1000	7,080	7,080	7,210	28	1000	25	66	36	1014	986	15	M8	66	50	1000	796	M8×16		
UZBF-30-200	4,420	4,420	4,420	30	200	27	68	36	217	183	15	M8	68	51	1000	428	M8×16		
UZBF-30-300	4,850	4,850	4,850	30	300	27	68	36	317	283	15	M8	68	51	1000	484	M8×16		
UZBF-30-350	5,020	5,020	5,020	30	350	27	68	36	367	333	15	M8	68	51	1000	512	M8×16		
UZBF-30-400	5,290	5,290	5,290	30	400	27	68	36	417	383	15	M8	68	51	1000	540	M8×16		
UZBF-30-500	5,650	5,650	5,650	30	500	27	68	36	517	483	15	M8	68	51	1000	596	M8×16		
UZBF-30-600	6,170	6,170	6,170	30	600	27	68	36	617	583	15	M8	68	51	1000	652	M8×16		
UZBF-30-1000	8,810	8,810	8,810	30	1000	27	68	36	1017	983	15	M8	68	51	1000	876	M8×16		

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

1mm指定 価格

1mm指定 品番	指定範囲L1*1 (mm)							ねじ付属サービスねじサイズ
	181-200	201-250	251-300	301-350	351-450	451-550	551-950	
UZBF-20-***-AL	4,280	4,440	4,650	4,780				M6×12
UZBF-20-***-ES	4,280	4,440	4,650	4,780				M6×12
UZBF-20-***-BK	4,320	4,520	4,700	4,780				M6×12
UZBF-28-***-AL		4,450	4,660	4,790	5,290	5,740	7,580	M8×16
UZBF-28-***-ES		4,450	4,660	4,790	5,290	5,740	7,580	M8×16
UZBF-28-***-BK		4,540	4,720	4,790	5,620	6,020	7,710	M8×16
UZBF-30-***-AL		5,350	5,520	5,790	6,150	6,670	9,310	M8×16
UZBF-30-***-ES		5,350	5,520	5,790	6,150	6,670	9,310	M8×16
UZBF-30-***-BK		5,350	5,520	5,790	6,150	6,670	9,310	M8×16

*1: 1mm指定のL1は、±0.5またはL1の0.1%のいずれか大きい方を許容差としています。

• L1以外の寸法・許容荷重は標準品を参照してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

レーザー刻印 → P.xxxx

対応不可 お問い合わせください



- 前傾タイプ。
- 取り付け寸法L1は、180mm - 1000mmのワイドバリエーション。
- 中空パイプを使用。軽量です。
- 1mm単位で取り付け寸法L1を指定できます。標準品にご希望のサイズがない場合は、1mm指定をご利用ください。
- 品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケットの色が選択できます。

末尾記号	パイプ	ブラケット
AL	アルマイト処理(シルバー)	つや消し黒
ES	アルマイト処理(シルバー)	つや消しシルバー
BK	静電塗装(つや消し黒)	つや消し黒

- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

● ねじ付属サービス価格

ねじの呼び	価格(円)*1
M6	200
M8	240

*1: チューブラー取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。商品本体の価格は含まれておりません。

● 材質・仕上げ

	UZBF-AL / UZBF-ES	UZBF-BK
パイプ	アルミニウム合金 アルマイト処理(シルバー)	アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒)
カバーキャップ	ナイロン6(ライトグレー)	ナイロン6(ライトグレー)
ブラケット	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)	亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒)
タッピンねじ	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理
六角穴付きボルト(ねじ付属サービス)	SUSXM7	SUSXM7

● 関連商品

UZBFと同形状で前面取りつけタイプのUZBCがあります。


➡ P.xxxx



● 取り付け寸法L1の変更方法

- ご購入後に取り付け寸法L1を次の方法で変更することもできます。
- ①カバーキャップを取りはずし、タッピンねじをゆるめてパイプからブラケットを取りはずします。
- ②パイプをご希望の長さに切断します。パイプの長さはL1-αとしてください。パイプをどの位置で切断しても、タッピンねじ用の下穴があります。
- ③再度タッピンねじでパイプとブラケットを固定し、カバーキャップをブラケットに取りつけて完了です。

	α (mm)
UZBF-20	6
UZBF-28	8
UZBF-30	11

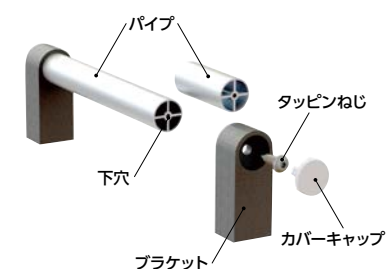

● 品番指定

📦 直送 🕒 14時当日出荷 🌐 NBK ネットショップ

UZBF-28-200-ES-P 標準品

商品記号: 1 2 3 ねじ付属サービス

UZBF-28-233-AL-P 1mm指定

商品記号: 1 4 3 ねじ付属サービス

標準品は2を寸法・価格表のL1から選択してください。
1mm指定は4を価格表のL1から1mm単位で指定してください。
1mm指定の納期は下表を参照してください。
ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に-Pを追加してください。

数量(個)	1mm指定の納期
1 - 9	実働1日日出荷
10 - 99	実働3日日出荷