


パイプ径:φ20・φ28

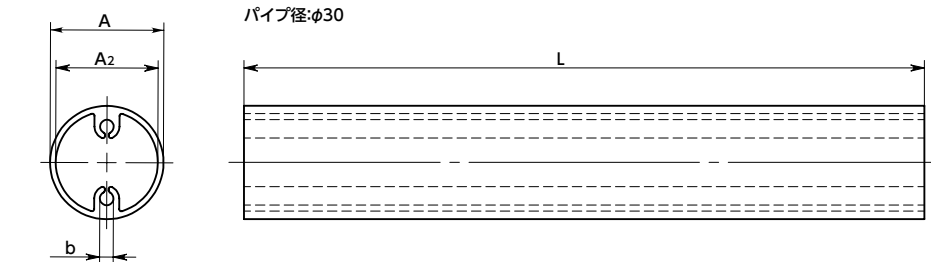

パイプ径:φ30

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	UHT-AL	UHT-BK
パイプ	アルミニウム合金 アルマイト処理(シルバー)	アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒)

標準品 寸法・価格

単位: mm

品番	価格(円)		A ①	L ②	b	A ₂	適用タッピンねじ サイズ	質量(g)
	AL	BK						
UHT-20-174	810	810	20		4.5	17	M5	58
UHT-20-194	870	870	20		4.5	17	M5	65
UHT-20-244	1,010	1,010	20		4.5	17	M5	82
UHT-20-294	1,070	1,070	20		4.5	17	M5	99
UHT-20-344	1,190	1,190	20		4.5	17	M5	116
UHT-20-394	1,430	1,430	20		4.5	17	M5	133
UHT-28-192	920	1,010	28		5.5	25	M6	90
UHT-28-242	1,070	1,120	28		5.5	25	M6	114
UHT-28-292	1,210	1,290	28		5.5	25	M6	138
UHT-28-342	1,400	1,450	28		5.5	25	M6	162
UHT-28-392	1,510	1,520	28		5.5	25	M6	186
UHT-28-492	1,960	2,250	28		5.5	25	M6	234
UHT-28-592	2,360	2,610	28		5.5	25	M6	282
UHT-28-992	3,990	4,110	28		5.5	25	M6	474
UHT-30-189	1,090	1,090	30		3.6	27	M4	102
UHT-30-289	1,510	1,510	30		3.6	27	M4	158
UHT-30-339	1,670	1,670	30		3.6	27	M4	186
UHT-30-389	1,920	1,920	30		3.6	27	M4	214
UHT-30-489	2,260	2,260	30		3.6	27	M4	270
UHT-30-589	2,750	2,750	30		3.6	27	M4	326
UHT-30-989	5,230	5,230	30		3.6	27	M4	550

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

対応不可

レーザー刻印 → P.xxxx

お問い合わせください



- 取っ手の用途に適したアルミニウム製パイプ。
- パイプ端面をねじで固定できる形状になっており、通常のパイプでは取り付けできない箇所にも取り付けることができます。
- タッピンねじ等で簡単に固定できます。
- アルミプロファイルになっているため、パイプをどの位置で切ってもねじ用の下穴があります。
- 1mm単位で全長Lを指定できます。標準品にご希望のサイズがない場合は、1mm指定をご利用ください。
- 品番の末尾記号により、表面処理が選択できます。③
末尾記号 **AL** —— アルマイト処理(シルバー)
末尾記号 **BK** —— 静電塗装(つや消し黒)

1mm指定 価格

単位: 円

1mm指定 品番	指定範囲L*1 (mm) ④								
	175-189	190-192	193-200	201-250	251-300	301-350	351-450	451-550	551-950
UHT-20-***-AL	1,510	1,510	1,510	1,570	1,690	1,930			
UHT-20-***-BK	1,510	1,510	1,510	1,570	1,690	1,930			
UHT-28-***-AL			1,570	1,710	1,900	2,010	2,460	2,860	4,490
UHT-28-***-BK			1,620	1,790	1,950	2,020	2,750	3,110	4,610
UHT-30-***-AL		2,010	2,010	2,010	2,170	2,420	2,760	3,250	5,730
UHT-30-***-BK		2,010	2,010	2,010	2,170	2,420	2,760	3,250	5,730

*1: 1mm指定のLは、±0.5またはLの0.1%のいずれか大きい方を許容差としています。

● L以外の寸法・許容荷重は標準品を参照してください。

● 関連商品

ブラケット **USAF** **USBF** と組み合わせ
せて取っ手にできます。

→ P.xxxx



パイプ用キャップ **UCA** でパイプ端
面を美しく装飾できます。

→ P.xxxx



● 品番指定 直送 14時当日出荷 WEB NBK ネットショップ

UHT-20-174-BK 標準品

商品記号 ① ② ③

UHT-28-611-AL 1mm指定

商品記号 ① ④ ⑤標準品は ② を寸法・価格表のLから選択してください。1mm指定は ④ を価格表のLから1mm単位で指定してください。

1mm指定の納期は下表を参照してください。

数量(個)	1mm指定の納期
1 - 9	実働1日日出荷
10 - 99	実働3日日出荷