


RS25 標準ロープシーブ D/d=25

WEB 選定ナビ WEB CAD Download 標準ベアリング組込品

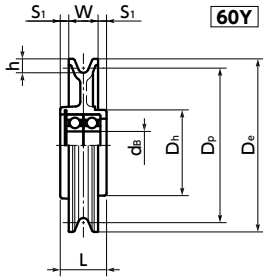

RS25-B 標準ベアリング組込品

単位: mm

品番	価格 (円)	適用ロープ径 d	シーブ							標準ベアリング					質量 (kg)
			溝底半径 r	溝深さ h	形状図番 Type	外径 D _e	ピッチ円直径 D _p	ハブ径 D _h	ハブ長さ L	ハブ出 S ₁	リム幅 W	荷重*2 (kN)	呼び番号*1	軸穴径 d _b	
RS25-6-150-1-B	(15,500)	6	3.35	9	60Y	162	150	85	30	5.5	19	8.3	6306ZZ×1	30	1.6
RS25-6.3-160-1-B	(15,900)	6.3	3.55	9.5	60Y	172.7	160	85	30	5	20	9.2	6306ZZ×1	30	1.7
RS25-8-200-1-B	(19,500)	8	4.5	12.5	60Y	217	200	75	41	8	25	15.1	6206ZZ×2	30	2.8
RS25-9-236-1-B	(23,800)	9	5	14	60Y	255	236	85	45	8.5	28	19.2	6207ZZ×2	35	4.1
RS25-10-250-1-B	(30,300)	10	5.6	15	60Y	270	250	95	47	7.75	31.5	23.6	6208ZZ×2	40	5.1
RS25-11.2-280-1-B	(36,300)	11.2	6	17	60Y	302.8	280	100	51	7.75	35.5	29.7	6209ZZ×2	45	7.0
RS25-12.5-315-1-B	(45,200)	12.5	6.7	19	60Y	340.5	315	118	55	9.75	35.5	37.0	6211ZZ×2	55	9.0
RS25-14-355-1-B	(54,200)	14	7.5	21.2	60Y	383.4	355	132	61	10.5	40	46.4	6212ZZ×2	60	12.6
RS25-16-400-1-B	(75,200)	16	9	25	60Y	434	400	140	63	9	45	60.8	6213ZZ×2	65	17.6
RS25-18-450-1-B	(105,000)	18	10	28	60Y	488	450	170	83	16.5	50	76.8	6313ZZ×2	65	27.4
RS25-20-500-1-B	(132,000)	20	11.2	30	60Y	540	500	180	87	15.5	56	94.8	6314ZZ×2	70	35.9
RS25-22.4-560-1-B	(152,000)	22.4	12.5	35.5	60Y	608.6	560	200	95	16	63	118	6316ZZ×2	80	49.0
RS25-25-630-1-B	(182,000)	25	14	37.5	60Y	680	630	212	99	14	71	148	6317ZZ×2	85	67.4

*1: **RS25-22.4-560-1-B** | **RS25-25-630-1-B** に止め輪は付属していません。

*2: シーブ本体の許容荷重です。標準ベアリング組込品はベアリングの許容荷重もご確認ください。⇒ P.xxxx

● 価格が () の商品は非在庫品です。実働3日以内に出荷いたします。ご注文数が多い場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。

RS25 下穴品

単位: mm

品番	価格 (円)	適用ロープ径 d	シーブ							荷重 (kN)	下穴径	質量 (kg)		
			溝底半径 r	溝深さ h	形状図番 Type	外径 D _e	ピッチ円直径 D _p	ハブ径 D _h	ハブ長さ L				ハブ出 S ₁	リム幅 W
RS25-6-150-1	9,990	6	3.35	9	60Y	162	150	85	30	5.5	19	8.3	40	1.9
RS25-6.3-160-1	10,300	6.3	3.55	9.5	60Y	172.7	160	85	30	5	20	9.2	40	2.0
RS25-8-200-1	13,500	8	4.5	12.5	60Y	217	200	75	41	8	25	15.1	40	2.9
RS25-9-236-1	15,800	9	5	14	60Y	255	236	85	45	8.5	28	19.2	40	4.4
RS25-10-250-1	20,200	10	5.6	15	60Y	270	250	95	47	7.75	31.5	23.6	50	5.4
RS25-11.2-280-1	26,100	11.2	6	17	60Y	302.8	280	100	51	7.75	35.5	29.7	60	7.2
RS25-12.5-315-1	30,600	12.5	6.7	19	60Y	340.5	315	118	55	9.75	35.5	37.0	60	9.8
RS25-14-355-1	36,400	14	7.5	21.2	60Y	383.4	355	132	61	10.5	40	46.4	70	13.4
RS25-16-400-1	54,300	16	9	25	60Y	434	400	140	63	9	45	60.8	80	18.1
RS25-18-450-1	70,900	18	10	28	60Y	488	450	170	83	16.5	50	76.8	90	28.6
RS25-20-500-1	90,700	20	11.2	30	60Y	540	500	180	87	15.5	56	94.8	100	37.0
RS25-22.4-560-1	105,000	22.4	12.5	35.5	60Y	608.6	560	200	95	16	63	118	130	48.2
RS25-25-630-1	129,000	25	14	37.5	60Y	680	630	212	99	14	71	148	140	66.0

ベアリング穴追加加工サービス

ロープシーブに単列深溝玉軸受用の穴加工を行います。⇒ P.xxxx



ベアリング加工 ⇒ P.xxxx

対応可・別料金

● 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

RS28-11.2-280-1

1

価格が () の商品は非在庫品です。実働3日以内に出荷いたします。ご注文数が多い場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。