


# SCB-FB/SCBS-FB クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき

WEB 選定ナビ WEB CAD Download SUS ステンレス

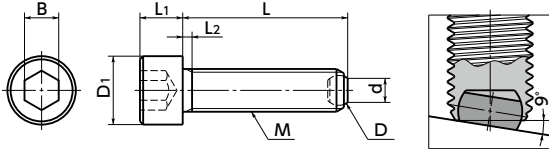

SCB-FB

SCBS-FB

● 品番指定 直送 14時当日出荷 NBKネットショップ

## SCB-M6-20-FB



### ● 関連商品

クランピングボルトには、並目ねじ、平面ボール・ギザボール・セラミックボールなど、各種バリエーションがあります。

→ P.xxxx



- すべてのサイズを全ねじで標準化。
- ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。
- ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
- 材質・仕上げ RoHS2適合

	SCB-FB スティール製	SCBS-FB ステンレス製
ねじ部	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUSXM7
ボール	SUJ2(硬度55-60HRC) 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS440C(硬度55-60HRC) テンパカラー(きつね色)

単位:mm

品番 スティール製	価格(円)	品番 ステンレス製	価格(円)	M(並目)		L	D1	D	d	L1	L2	B	質量(g)
				ねじの呼び	ピッチ								
SCB-M4-10-FB	790	SCBS-M4-10-FB	790	M4	0.7	10	7	2.5	2	4	2.1	3	1.5
SCB-M4-12-FB	790	SCBS-M4-12-FB	790	M4	0.7	12	7	2.5	2	4	2.1	3	1.7
SCB-M4-16-FB	790	SCBS-M4-16-FB	790	M4	0.7	16	7	2.5	2	4	2.1	3	1.9
SCB-M4-20-FB	790	SCBS-M4-20-FB	790	M4	0.7	20	7	2.5	2	4	2.1	3	2.2
SCB-M4-25-FB	790	SCBS-M4-25-FB	790	M4	0.7	25	7	2.5	2	4	2.1	3	2.5
SCB-M5-12-FB	740	SCBS-M5-12-FB	880	M5	0.8	12	8.5	3	2.5	5	2.4	4	2.9
SCB-M5-16-FB	740	SCBS-M5-16-FB	880	M5	0.8	16	8.5	3	2.5	5	2.4	4	3.4
SCB-M5-20-FB	740	SCBS-M5-20-FB	880	M5	0.8	20	8.5	3	2.5	5	2.4	4	3.9
SCB-M5-25-FB	740	SCBS-M5-25-FB	880	M5	0.8	25	8.5	3	2.5	5	2.4	4	4.4
SCB-M5-30-FB	740	SCBS-M5-30-FB	880	M5	0.8	30	8.5	3	2.5	5	2.4	4	5
SCB-M6-16-FB	590	SCBS-M6-16-FB	620	M6	1	16	10	4	3.2	6	3	5	5.6
SCB-M6-20-FB	590	SCBS-M6-20-FB	620	M6	1	20	10	4	3.2	6	3	5	6.5
SCB-M6-25-FB	590	SCBS-M6-25-FB	620	M6	1	25	10	4	3.2	6	3	5	7.6
SCB-M6-30-FB	590	SCBS-M6-30-FB	620	M6	1	30	10	4	3.2	6	3	5	8.7
SCB-M6-40-FB	590	SCBS-M6-40-FB	620	M6	1	40	10	4	3.2	6	3	5	11
SCB-M8-20-FB	640	SCBS-M8-20-FB	690	M8	1.25	20	13	5.5	4.5	8	3.5	6	13.5
SCB-M8-30-FB	640	SCBS-M8-30-FB	690	M8	1.25	30	13	5.5	4.5	8	3.5	6	17.5
SCB-M8-35-FB	640	SCBS-M8-35-FB	690	M8	1.25	35	13	5.5	4.5	8	3.5	6	19
SCB-M8-40-FB	640	SCBS-M8-40-FB	690	M8	1.25	40	13	5.5	4.5	8	3.5	6	21.5
SCB-M8-50-FB	640	SCBS-M8-50-FB	690	M8	1.25	50	13	5.5	4.5	8	3.5	6	25
SCB-M10-25-FB	810	SCBS-M10-25-FB	970	M10	1.5	25	16	7	6	10	4.5	8	26
SCB-M10-30-FB	810	SCBS-M10-30-FB	970	M10	1.5	30	16	7	6	10	4.5	8	29
SCB-M10-40-FB	810	SCBS-M10-40-FB	980	M10	1.5	40	16	7	6	10	4.5	8	34
SCB-M10-50-FB	810	SCBS-M10-50-FB	990	M10	1.5	50	16	7	6	10	4.5	8	39
SCB-M10-60-FB	810	SCBS-M10-60-FB	990	M10	1.5	60	16	7	6	10	4.5	8	47
SCB-M12-30-FB	940	SCBS-M12-30-FB	1,420	M12	1.75	30	18	8.5	7.2	12	5	10	40
SCB-M12-50-FB	940	SCBS-M12-50-FB	1,420	M12	1.75	50	18	8.5	7.2	12	5	10	56
SCB-M12-80-FB	940	SCBS-M12-80-FB	1,550	M12	1.75	80	18	8.5	7.2	12	5	10	83
SCB-M16-40-FB	1,360	SCBS-M16-40-FB	2,570	M16	2	40	24	12	10.7	16	6	14	91
SCB-M16-60-FB	1,360	SCBS-M16-60-FB	2,600	M16	2	60	24	12	10.7	16	6	14	122
SCB-M16-80-FB	1,360	SCBS-M16-80-FB	2,760	M16	2	80	24	12	10.7	16	6	14	154

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

お問い合わせください

ねじ組み合わせ → P.xxxx

対応不可

ねじカット → P.xxxx

対応不可

ゆるみ止め → P.xxxx

対応可・別料金