



SGP-PL

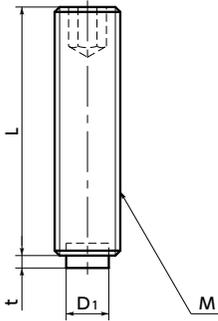

SGP-BR

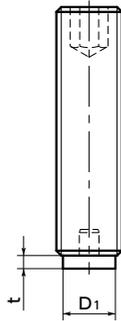

SGP-BR



SGP-PL

- 品番指定
- 🚚 直送
- 🕒 14時当日出荷
- 🌐 WEB NBKネットショップ

SGP-M6-20-BR



- M3からM12までのねじサイズ。ねじ長さも選べます。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。
- 材質・仕上げ 3

RoHS2適合

	SGP-PL プラスティックパッド	SGP-BR 真鍮パッド
ねじ部	スチール 四三酸化鉄皮膜 (黒)	スチール 四三酸化鉄皮膜 (黒)
パッド	ポリアセタール (白)	真鍮

寸法

単位: mm

品番 プラスチックパッド	D ₁	t	品番 真鍮パッド	D ₁	t	M(並目)		B*1	質量 (g)
						ねじの呼び 1	ピッチ		
SGP-M3-PL	1.5	0.5	SGP-M3-BR	1.5	0.5	M3	0.5	1.5	0.3 - 0.9
SGP-M4-PL	2	1	SGP-M4-BR	2.5	0.5	M4	0.7	2	0.3 - 1.5
SGP-M5-PL	3	1	SGP-M5-BR	3	0.5	M5	0.8	2.5	0.5 - 2.5
SGP-M6-PL	3.5	1.3	SGP-M6-BR	4	1	M6	1	3	0.9 - 7
SGP-M8-PL	5	1.6	SGP-M8-BR	6	1.5	M8	1.25	4	2 - 19
SGP-M10-PL	6.5	1.9	SGP-M10-BR	8	2	M10	1.5	5	7 - 36
SGP-M12-PL	8	2.1	SGP-M12-BR	10	2	M12	1.75	6	10 - 66

*1: **SGP-M4-6-PL** はBが1.5になります。

価格

SGP-PL プラスティックパッド SGP-BR 真鍮パッド

単位: 円

品番	L (mm) 2														
	4	5	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
SGP-M3-PL		380	380	380	380	380	380								
SGP-M4-PL			180	180	180	180	180	180							
SGP-M5-PL				180	180	180	180	180	180						
SGP-M6-PL			360	200	200	200	200	200	200	200	210	230			
SGP-M8-PL				280		210	210	210	220	230	240	270	300		
SGP-M10-PL							250	250	250	270	300	340	370	420	
SGP-M12-PL								290	290	300	340	380	430	510	550
SGP-M3-BR		340	340	340	340	340	340								
SGP-M4-BR	170	170	160	160	160	160	160	160							
SGP-M5-BR		160	160	160	160	160	160	160	160						
SGP-M6-BR			170	170	170	170	170	170	170	190	200	210			
SGP-M8-BR				170	170	170	170	180	180	200	230	260	290		
SGP-M10-BR							220	230	240	240	270	320	340	410	
SGP-M12-BR								270	270	270	320	360	430	470	570

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.1640

ねじ組み合わせ → P.1648

ねじカット → P.1644

ゆるみ止め → P.1645

対応不可

対応可・別料金

対応不可

対応可・別料金