 



# SGPS-PL/SGPS-BR グラブスクリュー(ステンレス製) - プラスティックパッド / 真鍮パッド




WEB 選定ナビ WEB CAD Download SUS ステンレス



SGPS-PL

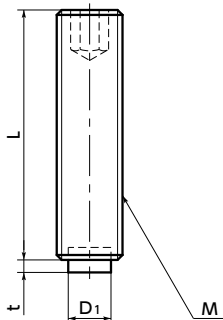

SGPS-BR

 

● 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

## SGPS-M6-20-PL

商品記号



SGPS-PL



SGPS-BR

- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- M3からM12までのねじサイズ。ねじ長さも選べます。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。
- 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SGPS-PL プラスティックパッド	SGPS-BR 真鍮パッド
ねじ部	SUS303	SUS303
パッド	ポリアセタール(白)	真鍮

## 寸法

単位: mm

品番 プラスチックパッド	D1	t*1	品番 真鍮パッド	D1	t	M(並目)		B*2	質量(g)
						ねじの呼び	ピッチ		
SGPS-M3-PL	1.5	0.8	SGPS-M3-BR	1.4	0.5	M3	0.5	1.5	0.2 - 0.6
SGPS-M4-PL	2	1	SGPS-M4-BR	2.5	0.5	M4	0.7	2	0.3 - 1.2
SGPS-M5-PL	3	1	SGPS-M5-BR	3	0.5	M5	0.8	2.5	0.5 - 2
SGPS-M6-PL	3.5	1.3	SGPS-M6-BR	4	1	M6	1	3	0.9 - 4.5
SGPS-M8-PL	5	1.6	SGPS-M8-BR	6	1.5	M8	1.25	4	2 - 12
SGPS-M10-PL	6.5	1.9	SGPS-M10-BR	8	2	M10	1.5	5	7 - 22.4
SGPS-M12-PL	8	2.1	SGPS-M12-BR	10	2	M12	1.75	6	10 - 40

\*1: **SGPS-M4-4-PL** はtが1.2になります。

\*2: **SGPS-M4-4-PL** **SGPS-M4-5-PL** **SGPS-M4-6-PL** **SGPS-M4-4-BR** **SGPS-M4-5-BR** はBが1.5になります。

**SGPS-M5-5-PL** **SGPS-M5-6-PL** はBが2になります。

## 価格

SGPS-PL プラスティックパッド SGPS-BR 真鍮パッド

単位: 円

品番	L(mm)													
	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63
SGPS-M3-PL	580	580	580	580	580	580								
SGPS-M4-PL		630	630	550	530	550	560	580						
SGPS-M5-PL			530	530	530	550	550	570	590					
SGPS-M6-PL				550	550	550	560	580	600	620	710			
SGPS-M8-PL					590	590	590	600	620	680	730	780		
SGPS-M10-PL								850	880	940	950	1,040	1,100	
SGPS-M12-PL									1,080	1,170	1,190	1,350	1,430	1,460
SGPS-M3-BR	580	580	580	580	580	580								
SGPS-M4-BR		590	590	430	420	420	460	490						
SGPS-M5-BR			420	420	420	430	430	480	490					
SGPS-M6-BR				430	430	430	450	480	510	550	640			
SGPS-M8-BR					480	480	490	510	530	600	640	720		
SGPS-M10-BR								680	700	770	800	830	940	
SGPS-M12-BR									910	950	970	1,100	1,270	1,310

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx

お問い合わせください

ねじ組み合わせ → P. xxxx

対応可・別料金

ねじカット → P. xxxx

対応不可

ゆるみ止め → P. xxxx

対応可・別料金