


SWA-AW 調整座金(スチール製・四三酸化鉄皮膜)

WEB 選定ナビ WEB CAD Download

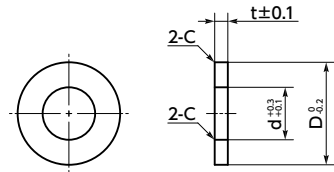

*D=16以下: C0.2以下
D=20以上: C0.5以下



- 通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。
- 長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。
- 組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。

● 用途

高さ調整/座面の陥没防止

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SWA-AW
本体	S45C 四三酸化鉄被膜(黒)

単位: mm

品番	d	D	価格/袋*1 (円)					質量 (g)	1袋入り数
			t						
			1	1.5	2	3	5		
SWA-2-8-AW	2	8	480		560			0.38 - 0.75	10
SWA-3-8-AW	3	8	480		560			0.35 - 0.69	10
SWA-4-8-AW	4	8	480	530	560			0.3 - 0.6	10
SWA-4-10-AW	4	10	630		650	670		0.53 - 1.6	10
SWA-4-12-AW	4	12	630		650	670		0.8 - 2.4	10
SWA-4-15-AW	4	15			850	880		2.6 - 3.9	10
SWA-5-8-AW	5	8	480	530	560			0.25 - 0.49	10
SWA-5-10-AW	5	10	630		650	670		0.47 - 1.4	10
SWA-5-12-AW	5	12	630		650	670		0.74 - 2.2	10
SWA-5-15-AW	5	15			850	880		2.5 - 3.7	10
SWA-5-16-AW	5	16			850	880		2.9 - 4.3	10
SWA-5-20-AW	5	20	940		960			2.3 - 4.7	10
SWA-6-10-AW	6	10	630		650	670		0.4 - 1.2	10
SWA-6-12-AW	6	12	630		650	670		0.68 - 2	10
SWA-6-15-AW	6	15			850	880		2.4 - 3.5	10
SWA-6-16-AW	6	16			850	880	910	2.7 - 6.8	10
SWA-6-20-AW	6	20	940		960	980	1,000	2.3 - 11	10
SWA-6-25-AW	6	25			960	980	1,000	7.3 - 18	10

*1: 1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。→ P.xxxx

単位: mm

品番	d	D	価格/袋*1 (円)					質量 (g)	1袋入り数
			t						
			1	1.5	2	3	5		
SWA-8-12-AW	8	12			650	670	700	1 - 2.5	10
SWA-8-16-AW	8	16			850	880	910	2.4 - 6	10
SWA-8-20-AW	8	20			960	980	1,000	4.2 - 10	10
SWA-8-25-AW	8	25			960	980	1,000	7 - 17	10
SWA-8-30-AW	8	30			960	980	1,000	10 - 26	10
SWA-10-12-AW	10	12			650	670	700	0.55 - 1.4	10
SWA-10-16-AW	10	16				880	910	2.9 - 4.8	10
SWA-10-20-AW	10	20			960	980	1,000	3.7 - 9.3	10
SWA-10-25-AW	10	25				980	1,000	9.8 - 16	10
SWA-10-30-AW	10	30				980	1,000	15 - 25	10
SWA-12-16-AW	12	16				880	910	2.1 - 3.5	10
SWA-12-20-AW	12	20			960	980	1,000	3.2 - 8	10
SWA-12-25-AW	12	25				980	1,000	9 - 15	10
SWA-12-30-AW	12	30				980	1,000	14 - 23	10
SWA-16-20-AW	16	20			960	980	1,000	1.8 - 4.5	10
SWA-16-25-AW	16	25				980	1,000	6.9 - 11	10
SWA-16-30-AW	16	30				980	1,000	12 - 20	10

*1: 1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。→ P.xxxx

1 バラ売り → P.xxxx 2 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx 3 ねじカット → P.xxxx 4 ゆるみ止め → P.xxxx 5 脱落防止加工 → P.xxxx
対応可・別料金 対応不可 対応不可 対応不可 対応不可

● 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

SWA-2-8-1-AW

商品記号 1 2 3 商品記号

t寸法は、価格表に表記があるサイズから選択してください。