


SPB-4 イソメック®SPプーリー - B・BX・5V・5VX適用

WEB 選定ナビ WEB CAD Download

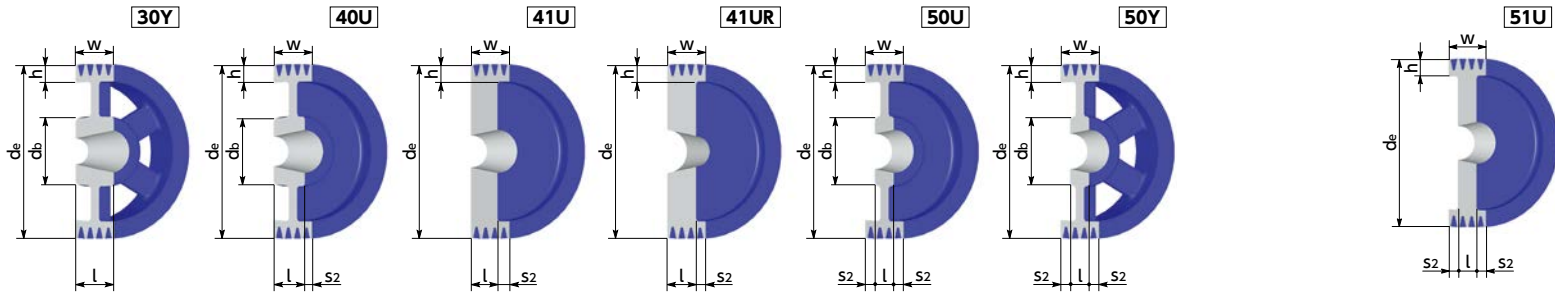

単位: mm

品番	価格 (円)	データ径 da	外径 de	ブッシング		形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント*2 (kg・m ²)	質量*3 (kg)
				品番	最大軸穴径*1		db	l	s1	s2	w	h+2 ₀		
SPB125-4	8,970	125	132	2012	50 (48)	41UR	-	32	-	50	82	22.5	0.00839	3.24
SPB132-4	9,330	132	139	2012	50 (48)	41UR	-	32	-	50	82	22.5	0.0105	3.66
SPB140-4	10,100	140	147	2517	60 (60)	51U	-	45	-	18.5	82	22.5	0.0132	4.01
SPB150-4	11,100	150	157	2517	60 (60)	51U	-	45	-	18.5	82	22.5	0.0178	4.83
SPB160-4	14,100	160	167	2517	60 (60)	51U	-	45	-	18.5	82	22.5	0.0235	5.71
SPB165-4	15,100	165	172	2517	60 (60)	51U	-	45	-	18.5	82	22.5	0.0267	6.17
SPB170-4	15,300	170	177	2517	60 (60)	51U	-	45	-	18.5	82	22.5	0.0302	6.64
SPB175-4	17,100	175	182	2517	60 (60)	51U	-	45	-	18.5	82	22.5	0.034	7.12
SPB180-4	17,400	180	187	2517	60 (60)	51U	-	45	-	18.5	82	22.5	0.0382	7.62
SPB185-4	18,800	185	192	2517	60 (60)	51U	-	45	-	18.5	82	22.5	0.0427	8.13
SPB190-4	19,900	190	197	2517	60 (60)	51U	-	45	-	18.5	82	22.5	0.0476	8.66
SPB195-4	20,800	195	202	2517	60 (60)	51U	-	45	-	18.5	82	22.5	0.0538	9.31
SPB200-4	21,200	200	207	3020	75 (70)	41U	-	51	-	31	82	22.5	0.0597	9.33
SPB206-4	22,800	206	213	3020	75 (70)	41U	-	51	-	31	82	22.5	0.0677	10.1
SPB212-4	23,500	212	219	3020	75 (70)	41U	-	51	-	31	82	23	0.0769	10.9
SPB218-4	24,500	218	225	3020	75 (70)	41U	-	51	-	31	82	23	0.0865	11.7
SPB224-4	25,000	224	231	3020	75 (70)	41U	-	51	-	31	82	23	0.0968	12.5
SPB230-4	26,300	230	237	3020	75 (70)	41U	-	51	-	31	82	23	0.108	13.3
SPB236-4	26,700	236	243	3020	75 (70)	41U	-	51	-	31	82	23	0.12	14.2
SPB250-4	27,300	250	257	3020	75 (70)	40U	160	51	-	31	82	23	0.113	11.9
SPB265-4	27,800	265	272	3020	75 (70)	50U	160	51	-	15.5	82	23	0.135	12.7
SPB280-4	27,900	280	287	3020	75 (70)	50U	160	51	-	15.5	82	23	0.161	13.6

*1: 新 JIS 平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし()内は旧 JIS 平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
 *2: ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
 *3: ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
 ●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含まれません。

● 関連商品

プーリーV溝部の摩擦を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。
 ➔ P.xxxx



イソメックブッシングの詳細情報は下記ページをご参照ください。
 ➔ P.xxxx



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工 ➔ P.xxxx
 対応不可

● 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

SPB 450-4 (プーリー本体)

4036-85-Q (イソメックブッシング)

イソメックブッシングも併せてご注文ください。

単位: mm

品番	価格 (円)	データ径 da	外径 de	ブッシング		形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント*2 (kg・m ²)	質量*3 (kg)
				品番	最大軸穴径*1		db	l	s1	s2	w	h+2 ₀		
SPB300-4	31,700	300	307	3020	75 (70)	50U	160	51	-	15.5	82	23	0.201	14.8
SPB315-4	38,500	315	322	4036	95 (85)	50U	180	64	-	9	82	23	0.261	18.4
SPB335-4	40,700	335	342	4036	95 (85)	50U	180	64	-	9	82	23	0.316	20.1
SPB355-4	42,400	355	362	4036	95 (85)	50Y	180	64	-	9	82	23	0.367	21.2
SPB375-4	47,400	375	382	4036	95 (85)	50Y	180	64	-	9	82	23	0.437	22.6
SPB400-4	49,900	400	407	4036	95 (85)	50Y	180	64	-	9	82	23	0.534	24.3
SPB425-4	54,300	425	432	4036	95 (85)	50Y	180	64	-	9	82	23	0.643	25.9
SPB450-4	56,700	450	457	4036	95 (85)	50Y	180	64	-	9	82	23	0.766	27.5
SPB475-4	62,200	475	482	4036	95 (85)	50Y	180	64	-	9	82	23	0.905	29
SPB500-4	63,900	500	507	4036	95 (85)	50Y	180	64	-	9	82	23	1.06	30.7
SPB530-4	71,400	530	537	4036	95 (85)	50Y	180	64	-	9	82	23	1.28	32.9
SPB560-4	71,800	560	567	4036	95 (85)	50Y	180	64	-	9	82	23	1.52	35.1
SPB630-4	82,500	630	637	4036	95 (85)	50Y	180	64	-	9	82	23	2.2	39.8
SPB710-4	96,600	710	717	4036	95 (85)	50Y	180	64	-	9	82	24	3.39	47.9
SPB800-4	132,000	800	807	4445	110 (-)	30Y	215	82	-	-	82	24	5.18	62.8
SPB900-4	177,000	900	907	4445	110 (-)	30Y	215	82	-	-	82	24	7.49	71.5
SPB1000-4	210,000	1000	1007	4445	110 (-)	30Y	215	82	-	-	82	24	10.4	80

*1: 新 JIS 平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし()内は旧 JIS 平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
 *2: ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
 *3: ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
 ●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含まれません。

● イソメックブッシング標準軸穴径

品番	標準軸穴径 (mm)																												
	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	
2012	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△													
2517		○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
3020						○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
4036									○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○								
4445																○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△

* キー溝の種類を選択できます。
 ●: **N** 新 JIS 平行キー溝および **Q** 旧 JIS 平行キー溝から選択できます。
 ○: **N** 新 JIS 平行キー溝のみ。
 △: **N** シャローキー溝のみ。(シャローキーは特殊規格のキーで、ブッシングに付属しています。➔ P.xxxx)

● イソメックブッシング価格

単位: 円

品番	価格	品番	価格
新 JIS 平行キー		旧 JIS 平行キー	
2012-N	2,380	2012-Q	2,420
2517-N	3,800	2517-Q	3,870
3020-N	5,450	3020-Q	5,560
4036-N	11,300	4036-Q	11,600
4445-N	16,800		