


SNPI3S-SUC 座金組込み十字穴付きなべ小ねじ(薄板固定用)


● 材質・仕上げ



	SNPI3S-SUC
ねじ本体	SUSXM7 (SUS304相当)
ねじ本体強度区分	A2-50
平座金	SUS304
ばね座金	SUS304

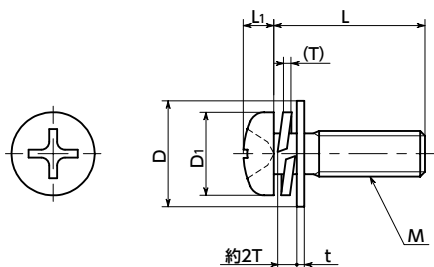

- ステンレス製の薄板固定用座金組込み十字穴付きなべ小ねじ。
- ねじに旧JISの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:P=3)
- 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。
- 通常の座金組込みねじに比べ、不完全ねじ部を短くすることで薄板の締結を可能にしています。締結可能な板厚は通常の座金組込みねじの半分以下です。*1
- *1: 締結可能な板厚は寸法表の「締結可能最小板厚」をご参照ください。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- 寸法・材質・頭部形状など、特殊仕様の薄板固定用ボルトも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。

● 用途

外装パネル/半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/一般産業機械
機器・装置の省スペース化

単位: mm

品番	M(並目)		L							D1	D	L1	t	T (約)	十字穴の 番号	締結可能 最小板厚	質量(g)	1袋 入り数
	ねじの呼び	ピッチ																
SNPI3S-M3-SUC	M3	0.5	6	8	10	12	16			5.5	8	2	0.5	0.7	2	0.9	0.7 - 1.1	50
SNPI3S-M4-SUC	M4	0.7	6	8	10	12	16	20		7	10	2.6	0.8	1	2	1.3	1.4 - 2.5	50
SNPI3S-M5-SUC	M5	0.8		8	10	12	16	20		9	12	3.3	0.8	1.3	2	1.7	2.9 - 4.4	20
SNPI3S-M6-SUC	M6	1			10	12	16	20	25	10.5	13	3.9	1	1.5	3	1.8	5.9 - 8.5	20

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNPI3S-M3 - 8 - SUC

対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金	対応不可