


SNSS-SD(INCH) 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) **NEW**


WEB 選定ナビ WEB CAD Download SUS ステンレス スリム

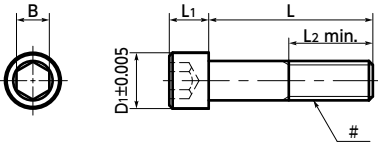

● 材質・仕上げ	RoHS2適合
	SNSS-SD(INCH)
本体	SUS304相当
強度区分	A2-50
● 用途	
インチねじを使用する機器・装置の省スペース化	

- 頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
- インチねじタイプ。
- 取り付け・取りはずしには専用レンチ **SKH(INCH)** (⇒ P. xxxx) をご使用ください。

- 使用例
通常の六角穴付きボルトではザグリ加工ができなかった箇所にもザグリ加工を行い、頭部を隠すことができます。

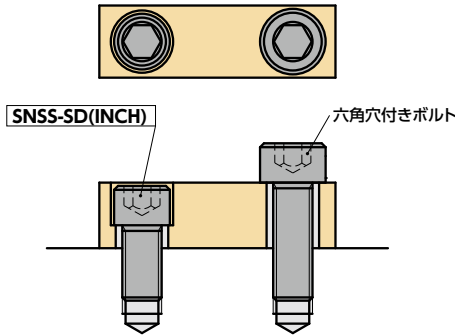

- ⚠ 使用上の注意
- 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
- 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

$$P = \sigma \frac{A_s}{A}$$

P: 座面圧
σ: ボルト応力
As: ねじ有効断面積
A: 座面積

座面積 $A = \pi \frac{(D_1^2 - d^2)}{4}$

D1: 頭部径
d: キリ穴径

単位: inch

品番	#ねじの呼び	L										D1	L1	B	L2	質量 (g)
SNSS-#4-40-SD	No.4-40UNC	3 / 16	1 / 4	5 / 16	3 / 8	1 / 2	5 / 8	3 / 4				0.161	0.112	3 / 32	0.75	0.48 - 0.84
SNSS-#6-32-SD	No.6-32UNC		1 / 4	5 / 16	3 / 8	1 / 2	5 / 8	3 / 4	7 / 8	1		0.205	0.138	7 / 64	0.75	0.73 - 1.4
SNSS-#8-32-SD	No.8-32UNC		1 / 4	5 / 16	3 / 8	1 / 2	5 / 8	3 / 4	7 / 8	1		0.226	0.164	9 / 64	0.88	0.98 - 2.3
SNSS-#10-24-SD	No.10-24UNC		1 / 4	5 / 16	3 / 8	1 / 2	5 / 8	3 / 4	7 / 8	1		0.270	0.190	5 / 32	0.88	1.6 - 3.3
SNSS-#10-32-SD	No.10-32UNF		1 / 4	5 / 16	3 / 8	1 / 2	5 / 8	3 / 4	7 / 8	1		0.270	0.190	5 / 32	0.88	1.1 - 3.9
SNSS-1 / 4-20-SD	1/4-20UNC		1 / 4	5 / 16	3 / 8	1 / 2	5 / 8	3 / 4	7 / 8	1	1 - 1/4	0.335	0.250	3 / 16	1	3.1 - 7.1
SNSS-5 / 16-18-SD	5/16-18UNC					1 / 2	5 / 8	3 / 4	7 / 8	1	1 - 1/4	0.420	0.312	1 / 4	1.12	7.6 - 12

品番	価格/袋*1(円)										1袋 入り数
	L										
	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 - 1/4	
SNSS-#4-40-SD	1,390	1,410	1,440	1,440	1,460	1,490	1,510				10
SNSS-#6-32-SD		1,630	1,640	1,650	1,700	1,770	1,860	1,860	1,870		10
SNSS-#8-32-SD		1,610	1,630	1,650	1,710	1,740	1,760	1,880	2,000		10
SNSS-#10-24-SD		1,740	1,770	1,780	1,800	1,950	2,180	2,210	2,280		10
SNSS-#10-32-SD		1,840	1,820	1,710	1,770	1,860	1,940	1,980	2,020		10
SNSS-1 / 4-20-SD		2,130	2,080	2,060	2,020	2,120	2,210	2,290	2,400	2,570	10
SNSS-5 / 16-18-SD					2,670	2,800	2,990	3,070	3,270	3,650	10

*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。⇒ P.xxxx

● 関連商品

インチねじ専用六角レンチ
SKH(INCH) があります。⇒ P.xxxx

1 バラ売り ⇒ P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.xxxx	ねじカット ⇒ P.xxxx	ゆるみ止め ⇒ P.xxxx	脱落防止加工 ⇒ P.xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金

● 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

SNSS-#4-40-1/4-SD

1 2 1

袋単位でご注文ください。
1本からご注文できます。⇒ P.xxxx