


SNSH-C276 六角穴付きボルト (ハステロイ C - 276相当)



WEB 選定ナビ WEB CAD Download グリーン 耐薬品

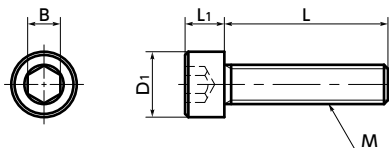

● 機械的性質

	ハステロイ (UNS N10276)	SUS304
引張強さ (N/mm ²)	793	520以上
0.2%耐力 (N/mm ²)	400	205以上
伸び (%)	60	40以上

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 物性

	ハステロイ (UNS N10276)	SUS304
比重	8.89	7.93
縦弾性係数 (GPa)	205	193
比熱 (J/kg・K)	427	500
電気抵抗率 (μΩ・m)	1.3	0.7
線膨張係数 (K ⁻¹)	11.2×10 ⁻⁶	17.3×10 ⁻⁶

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- ハステロイC-276は一般的なタイプのハステロイ*です。
- 酸化性・還元性の塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。
➡ P.1441
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。➡ P.1640
- 湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素にも耐えるハステロイC-22の六角穴付きボルト **SNSH-C22** があります。
➡ P.1447

● 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

● 材質・仕上げ



SNSH-C276	
本体	UNS N10276 (ハステロイ*1C-276相当)

*1: Hastelloyおよびハステロイはヘンズ社の登録商標です。

単位: mm

品番	M(並目)		L ²										D1	L1	B	引張破断荷重*1 (N)	質量 (g)
	ねじの呼び ¹	ピッチ	6	8	10	12	16	20	25	30	35						
SNSH-M3-C276	M3	0.5	6	8	10	12	16	20					5.5	3	2.5	3980	0.81 - 1.6
SNSH-M4-C276	M4	0.7		8	10	12	16	20	25				7	4	3	6960	1.9 - 3.6
SNSH-M5-C276	M5	0.8			10	12	16	20	25				8.5	5	4	11200	3.1 - 5.4
SNSH-M6-C276	M6	1				12	16	20	25	30			10	6	5	15900	5.8 - 9.5
SNSH-M8-C276	M8	1.25					16	20	25	30	35		13	8	6	29000	14 - 22

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

品番	価格/袋*1 (円)										1袋入り数
	L										
	6	8	10	12	16	20	25	30	35		
SNSH-M3-C276	1,890	1,920	2,040	2,090	2,250	2,460					1
SNSH-M4-C276		2,190	2,290	2,340	2,530	2,710	3,010				1
SNSH-M5-C276			2,480	2,550	2,800	3,050	3,300				1
SNSH-M6-C276				2,590	2,790	3,010	3,280	3,610			1
SNSH-M8-C276					3,270	3,520	3,930	4,220	4,590		1

*1: 1袋あたりの価格です。

- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

SNSH-M5-16-C276

商品記号 ¹ ² 商品記号

バラ売り ➡ P.1642	クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.1640	ねじカット ➡ P.1644	ゆるみ止め ➡ P.1645	脱着防止加工 ➡ P.1646
本商品は1本/袋です	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金