


# SCNL-HD フランジ付き六角袋ナット - ハイジエニックデザイン NEW



WEB 選定ナビ WEB CAD Download クリーン 耐薬品 非磁性 SUS ステンレス

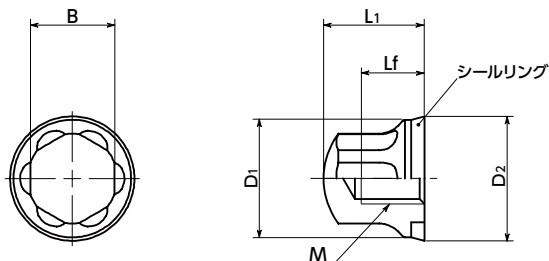

● 用途

食品機械 / 食品製造ライン / 医薬品機械

● 材質・仕上げ



|        | SCNL-HD                  | SCNL-HP-HD               |
|--------|--------------------------|--------------------------|
| 本体     | SUS316L<br>ショットブラスト      | SUS316L<br>研磨            |
| シールリング | H-NBR (青)<br>硬度ショア A85±5 | H-NBR (青)<br>硬度ショア A85±5 |

- ハイジエニックデザインのナット。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ハイジエニックデザインについて → P.xxxx
- 取り付け面のすき間をシールリング **[FSRN-HD]** (→ P.xxxx) でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
- シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局 (FDA) の規格に準拠した材料を使用しています。
- 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
- 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
- EHEDG (欧州衛生工学設計グループ) が定めるガイドラインの認証を取得しています。
- 使用可能温度：-25℃ - 150℃
- 商品記号により、表面処理が選択できます。

**[SCNL-HD]** ——— ショットブラスト

**[SCNL-HP-HD]** ——— 研磨

**[SCNL-HD]** ショットブラスト **[SCNL-HP-HD]** 研磨

| 品番 <span style="color: red;">1</span> | 価格/袋*1 (円) | M(並目) |      | Lf min. | D1 | D2   | B  | L1   | 適用シールリング <b>[FSRN-HD]</b> → P.xxxx | 質量 (g) | 1袋入り数 |
|---------------------------------------|------------|-------|------|---------|----|------|----|------|------------------------------------|--------|-------|
|                                       |            | ねじの呼び | ピッチ  |         |    |      |    |      |                                    |        |       |
| <b>SCNL-M5-HD</b>                     | 1,900      | M5    | 0.8  | 6       | 12 | 12.8 | 8  | 10   | FSRN-12-8-2-HD                     | 3.9    | 1     |
| <b>SCNL-M6-HD</b>                     | 1,970      | M6    | 1    | 7.5     | 14 | 14.8 | 10 | 12   | FSRN-14-10-2-HD                    | 10     | 1     |
| <b>SCNL-M8-HD</b>                     | 2,280      | M8    | 1.25 | 9.5     | 18 | 18.8 | 13 | 14.5 | FSRN-18-14-2-HD                    | 13     | 1     |
| <b>SCNL-M10-HD</b>                    | 2,820      | M10   | 1.5  | 12      | 21 | 21.8 | 16 | 18   | FSRN-21-17-2-HD                    | 23     | 1     |
| <b>SCNL-M5-HP-HD</b>                  | 2,890      | M5    | 0.8  | 6       | 12 | 12.8 | 8  | 10   | FSRN-12-8-2-HD                     | 3.9    | 1     |
| <b>SCNL-M6-HP-HD</b>                  | 2,970      | M6    | 1    | 7.5     | 14 | 14.8 | 10 | 12   | FSRN-14-10-2-HD                    | 10     | 1     |
| <b>SCNL-M8-HP-HD</b>                  | 3,290      | M8    | 1.25 | 9.5     | 18 | 18.8 | 13 | 14.5 | FSRN-18-14-2-HD                    | 13     | 1     |
| <b>SCNL-M10-HP-HD</b>                 | 3,710      | M10   | 1.5  | 12      | 21 | 21.8 | 16 | 18   | FSRN-21-17-2-HD                    | 23     | 1     |

\*1: 1袋あたりの価格です。

● 関連商品

ハイジエニックデザインのフランジ付き六角ボルト **[SFHL-HD]** があります。

→ P.xxxx



シールリング **[FSRN-HD]** 単体での購入も可能です。

→ P.xxxx



● 品番指定

直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

## SCNL-M5-HP-HD



|               |                        |                |                |                 |
|---------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| バラ売り → P.xxxx | クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx | ねじカット → P.xxxx | ゆるみ止め → P.xxxx | 脱落防止加工 → P.xxxx |
| 本商品は 1本/袋です   | お問い合わせください             | 対応不可           | 対応不可           | 対応不可            |