


- ボールを利用した、ジョイントボルト。
- 360°どの方向にも、ボール側のねじを±25°まで傾けることができます。
- クランプナットを締めつけることで、希望の角度で固定できます。

M(並目)	参考締めつけトルク(N・m)
M6	15
M8	20
M10	35
M12	45

- 内蔵されたスプリングワッシャのはたらきによりクランプナットをゆるめたとき、ボール側のねじが急に動きだすのを防止します。
- ボール側と固定側の両方で、おねじまたはめねじが選択できます。

SBJ-M-F	ボール側おねじ・固定側めねじ
SBJ-M-M	ボール側おねじ・固定側おねじ
SBJ-F-F	ボール側めねじ・固定側めねじ
SBJ-F-M	ボール側めねじ・固定側おねじ


材質・仕上げ	SBJ
本体	SUM22L 三価クロメート処理

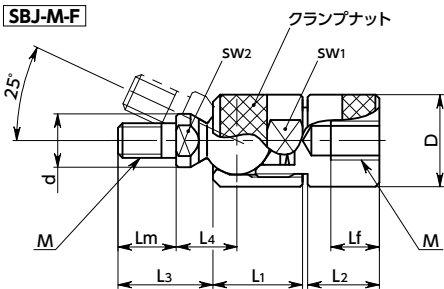

SBJ-M-F ボール側おねじ・固定側めねじ

単位:mm


品番	価格(円)	M(並目)		Lm	Lf	D	d	L1	L2	L3	L4	SW1	SW2	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ											
SBJ-M6-M-F	4,440	M6	1	10	8	17	8.5	15	12.5	16.8	11	15	7	50
SBJ-M8-M-F	5,870	M8	1.25	12	10	19	11	18.5	15	19.5	12.5	17	9	75
SBJ-M10-M-F	5,950	M10	1.5	15	12	21	13	21	17	23.5	14	19	11	107
SBJ-M12-M-F	7,280	M12	1.75	18	15	28	16	25.6	22	31.7	20	25	14	157

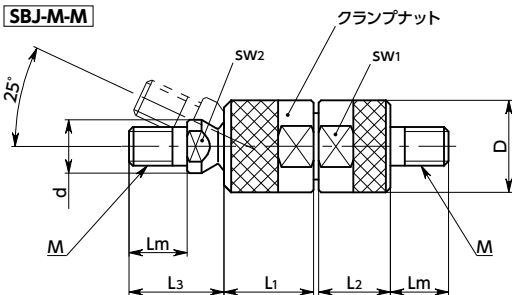

SBJ-M-M ボール側おねじ・固定側おねじ

単位:mm


品番	価格(円)	M(並目)		Lm	D	d	L1	L2	L3	SW1	SW2	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ									
SBJ-M6-M-M	4,460	M6	1	10	17	8.5	15	12.5	16.8	15	7	54
SBJ-M8-M-M	5,890	M8	1.25	12	19	11	18.5	15	19.5	17	9	76
SBJ-M10-M-M	5,980	M10	1.5	15	21	13	21	17	23.5	19	11	108
SBJ-M12-M-M	7,340	M12	1.75	18	28	16	25.6	22	31.7	25	14	170

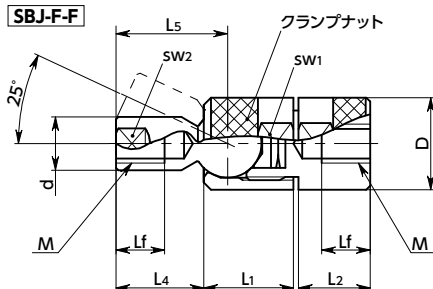

SBJ-F-F ボール側めねじ・固定側めねじ

単位:mm

品番	価格(円)	M(並目)		Lf	D	d	L1	L2	L4	L5	SW1	SW2	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ										
SBJ-M6-F-F	4,640	M6	1	8	17	8.5	15	12.5	16	20	15	7	46
SBJ-M8-F-F	5,850	M8	1.25	10	19	11	18.5	15	18	23	17	9	67
SBJ-M10-F-F	5,950	M10	1.5	12	21	13	21	17	20	26	19	11	91
SBJ-M12-F-F	7,360	M12	1.75	15	28	16	25.6	22	28	34	21	14	141

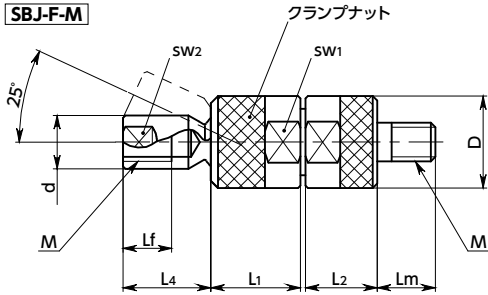

SBJ-F-M ボール側めねじ・固定側おねじ

単位:mm

品番	価格(円)	M(並目)		Lf	Lm	D	d	L1	L2	L4	SW1	SW2	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ										
SBJ-M6-F-M	4,660	M6	1	8	10	17	8.5	15	12.5	16	15	7	50
SBJ-M8-F-M	5,890	M8	1.25	10	12	19	11	18.5	15	18	17	9	75
SBJ-M10-F-M	5,980	M10	1.5	12	15	21	13	21	17	20	19	11	107
SBJ-M12-F-M	7,430	M12	1.75	15	14	28	16	25.6	22	28	21	14	157

- 品番指定

直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

SBJ-M8-M-F

1

クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx	ねじカット ➡ P.xxxx	ゆるみ止め ➡ P.xxxx	レーザ刻印 ➡ P.xxxx
対応不可	対応不可	おねじのみ対応可・別料金	対応不可