


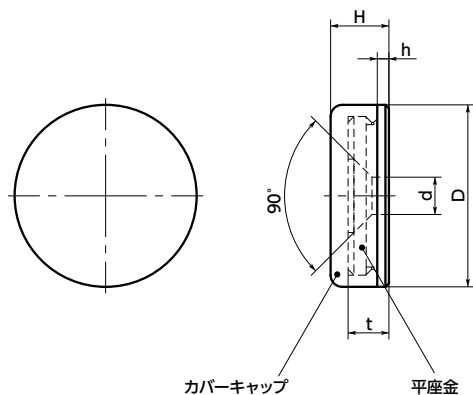

- **SCF-KS** カバーキャップ：ポリアセタール
摩擦係数が小さく、カバー上面を滑らせることができ、簡易のスライダーとして使用できます。
- **SCF-KR** カバーキャップ：TPE
滑り止めなどの用途に。
- 取り付けには、皿小ねじを使用してください。
- カバーキャップの取りはずしには、マイナスドライバーを使用してください。

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SCF-KS	SCF-KR
平座金	SUM22L 三価クロメート処理	SUM22L 三価クロメート処理
カバーキャップ	ポリアセタール(白)	TPE(黒) 硬度ショアA78

SCF-KS カバーキャップ：ポリアセタール SCF-KR カバーキャップ：TPE


単位：mm

品番	価格(円)	質量(g)	品番	価格(円)	質量(g)	D	d	H	h	t
SCF-3-KS	400	4.5	SCF-3-KR	400	4.5	16	3.2	5	1	3.7
SCF-4-KS	450	7.3	SCF-4-KR	450	6.4	20	4.3	5	1	3.7
SCF-4D-KS	490	14	SCF-4D-KR	470	11	25	4.3	5.7	1	4
SCF-5-KS	590	28	SCF-5-KR	590	24	32	5.3	6.7	1	5

● 使用例

装置の足として

スライダーとして

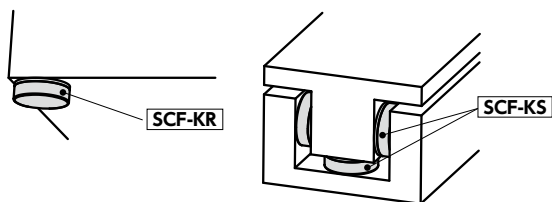

● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBK ネットショップ

SCF-3-KS

1

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000	ねじカット → P.0000	ゆるみ止め → P.0000	レーザー刻印 → P.0000
対応不可	対応不可	対応不可	対応可・別料金