


# SHVAS 六角支柱(ガス抜き穴つき)



WEB 選定ナビ WEB CAD Download 真空 クリーン SUS ステンレス

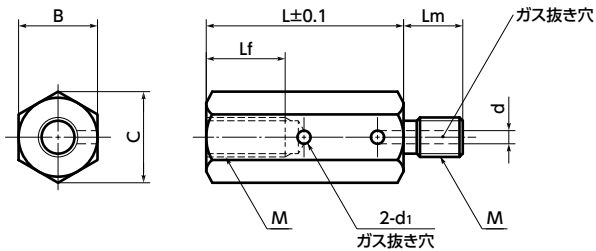

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

SHVAS
本体 SUS304

- 片側おねじ・片側めねじの六角支柱。
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- 2本以上の六角支柱を連結して使用することもできます。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒ P.xxxx

● 用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

単位: mm


品番	M(並目) ねじの呼び	ピッチ	L												B	C (約)	Lm	Lf	d	d1	質量(g)			
			15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90								100	120	150
SHVAS-M3	M3	0.5	15	20	25	30	35	40								6	6.9	4.5	6	1.2	1.5	3.6 - 9.6		
SHVAS-M4	M4	0.7		20	25	30	35	40	45	50	60	70	80			7	8.1	6	8	1.5	1.5	6.5 - 26		
SHVAS-M5	M5	0.8		20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	8	9.2	7.5	10	1.5	1.5	8.3 - 43		
SHVAS-M6	M6	1			25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	10	11.5	9	12	2	1.5	16 - 100		
SHVAS-M8	M8	1.25					35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	150	13	15	12	16	2	1.5	39 - 170

品番	価格/袋*1 (円)															1袋 入り数
	L															
	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	150	
SHVAS-M3	650	650	660	660	670	670										1
SHVAS-M4		710	710	710	720	720	720	730	770	770	780					1
SHVAS-M5		740	740	750	750	760	760	770	860	870	880	890	900			1
SHVAS-M6			870	890	910	930	950	970	1,010	1,050	1,100	1,140	1,190	1,280	1,400	1
SHVAS-M8					1,050	1,100	1,130	1,160	1,230	1,300	1,360	1,430	1,500	1,640	1,840	1

\*1: 1袋あたりの価格です。

● 使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの除去が必要な真空装置・真空容器に有効です。

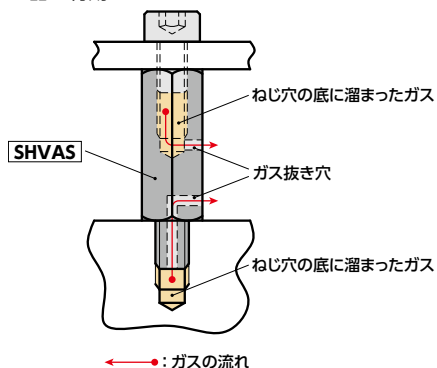

- 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBKネットショップ

## SHVAS-M4-40

1 2

1 バラ売り ⇒ P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.xxxx	ねじカット ⇒ P.xxxx	ゆるみ止め ⇒ P.xxxx	脱落防止加工 ⇒ P.xxxx
本商品は1本/袋です	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応不可	対応不可	対応不可