


# SNSS-UCL 六角穴付きボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み)



クリーン SUS ステンレス

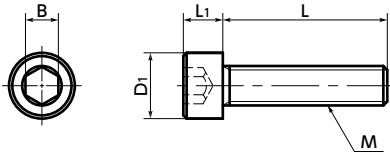

● 材質・仕上げ



	<b>SNSS-UCL</b>
本体	SUSXM7 (SUS304相当) USC洗浄
強度区分	A2-70

- SUSXM7製の六角穴付きボルトです。
- クリーン洗浄(超音波洗浄)・クリーン梱包済み。
- FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。

● 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械

品番 <span style="color:red">◀1</span>	M(並目)		L <span style="color:red">◀2</span>											D1	L1	B	質量(g)	1袋入り数			
	ねじの呼び	ピッチ	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30								
<b>SNSS-M2-UCL</b>	M2	0.4															3.8	2	1.5	0.16 - 0.3	10
<b>SNSS-M2.5-UCL</b>	M2.5	0.45															4.5	2.5	2	0.35 - 0.59	10
<b>SNSS-M3-UCL</b>	M3	0.5															5.5	3	2.5	0.67 - 1.2	10
<b>SNSS-M4-UCL</b>	M4	0.7															7	4	3	1.4 - 3.2	10
<b>SNSS-M5-UCL</b>	M5	0.8															8.5	5	4	2.2 - 4.8	10
<b>SNSS-M6-UCL</b>	M6	1															10	6	5	4.3 - 8.3	10

単位: mm

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SNSS-M5 - 25 - UCL



<b>1</b> バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
対応可・別料金	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応可・別料金	対応不可	対応不可