


5V-4 ウェッジプーリー - 5V・5VX適用

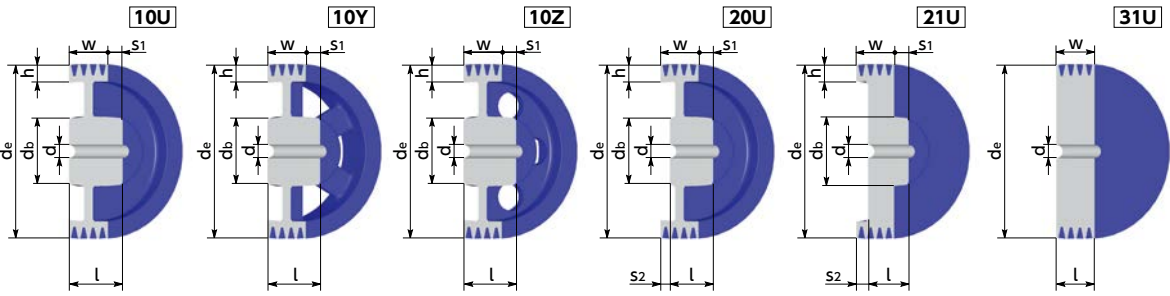

単位：mm

品番	ピッチ径 d _p	外径 d _e	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ	リム	慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
						d _b l s ₁ s ₂ w h ⁺³ ₀			
140-5V-4	137.4	141	60	—	31U	— 77.9 — —	77.9 —	0.0147	7.21
150-5V-4	147.4	151	65	—	31U	— 77.9 — —	77.9 —	0.0199	8.4
160-5V-4	157.4	161	65	—	21U	110 80 15.1 13	77.9 25.5	0.0265	9.83
170-5V-4	167.4	171	65	—	21U	110 80 15.1 13	77.9 25.5	0.0338	11
180-5V-4	177.4	181	65	—	21U	110 80 15.1 13	77.9 25.5	0.0426	12.3
180-5V-4F	177.4	181	85	—	31U	— 77.9 — —	77.9 —	0.0437	12.5
190-5V-4	187.4	191	65	—	21U	110 80 15.1 13	77.9 25.5	0.053	13.7
190-5V-4F	187.4	191	90	—	31U	— 77.9 — —	77.9 —	0.0551	14.1
200-5V-4	197.4	201	65	—	21U	110 80 15.1 13	77.9 25.5	0.0654	15.1
200-5V-4F	197.4	201	65	—	10U	110 80 2.1 —	77.9 25.5	0.0522	12
210-5V-4	207.4	211	70	—	21U	120 80 15.1 13	77.9 24.5	0.0802	16.8
212-5V-4	209.4	213	70	—	21U	120 80 15.1 13	77.9 25.5	0.0837	17.1
212-5V-4F	209.4	213	70	—	10U	120 80 2.1 —	77.9 25.5	0.066	13.6
220-5V-4	217.4	221	70	—	21U	120 80 15.1 13	77.9 23.5	0.0965	18.3
224-5V-4	221.4	225	70	—	21U	120 80 15.1 13	77.9 25.5	0.105	19
230-5V-4	227.4	231	70	—	20U	120 80 15.1 13	77.9 22.5	0.0801	13.9
236-5V-4	233.4	237	70	—	20U	120 80 15.1 13	77.9 25.5	0.0933	15.1
240-5V-4	237.4	241	70	—	10U	120 80 2.1 —	77.9 25.5	0.0986	15.4
250-5V-4	247.4	251	80	32	10U	140 90 12.1 —	77.9 25.5	0.125	18.8
260-5V-4	257.4	261	80	32	10U	140 90 12.1 —	77.9 23	0.134	18.8
265-5V-4	262.4	266	80	32	10U	140 90 12.1 —	77.9 25.5	0.152	19.9
280-5V-4	277.4	281	80	32	10U	140 90 12.1 —	77.9 25.5	0.181	21.1

単位：mm

品番	ピッチ径 d _p	外径 d _e	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ	リム	慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
						d _b l s ₁ s ₂ w h ⁺³ ₀			
300-5V-4	297.4	301	80	32	10U	140 90 12.1 —	77.9 25.5	0.227	22.6
315-5V-4	312.4	316	80	32	10Z	140 90 12.1 —	77.9 25.5	0.248	22.1
335-5V-4	332.4	336	80	32	10Z	140 90 12.1 —	77.9 25.5	0.308	23.8
355-5V-4	352.4	356	80	32	10Z	140 90 12.1 —	77.9 25.5	0.375	25.2
375-5V-4	372.4	376	80	32	10Z	140 95 17.1 —	77.9 25.5	0.452	27.3
400-5V-4	397.4	401	90	48	10Z	160 100 22.1 —	77.9 26	0.603	33.1
425-5V-4	422.4	426	90	48	10Z	160 100 22.1 —	77.9 26	0.759	36
450-5V-4	447.4	451	90	48	10Z	160 100 22.1 —	77.9 26	0.926	38.6
475-5V-4	472.4	476	90	48	10Z	160 100 22.1 —	77.9 26	1.11	40.8
500-5V-4	497.4	501	90	48	10Z	160 100 22.1 —	77.9 26	1.32	43
530-5V-4	527.4	531	90	48	10Z	160 100 22.1 —	77.9 26	1.59	45
560-5V-4	557.4	561	90	48	10Y	160 100 22.1 —	77.9 26	1.72	45.8
600-5V-4	597.4	601	90	48	10Y	160 100 22.1 —	77.9 26	2.14	48.8
630-5V-4	627.4	631	90	48	10Y	160 100 22.1 —	77.9 26	2.49	51
710-5V-4	707.4	711	90	48	10Y	160 105 27.1 —	77.9 26	3.68	58.1
750-5V-4	747.4	751	95	48	10Y	170 115 37.1 —	77.9 26	4.4	65.1
800-5V-4	797.4	801	100	54	10Y	180 115 37.1 —	77.9 26	5.47	72.1
900-5V-4	897.4	901	100	54	10Y	180 115 37.1 —	77.9 26	8.03	82
1000-5V-4	997.4	1001	100	54	10Y	180 115 37.1 —	77.9 26	11.5	93.5
1250-5V-4	1247.4	1251	100	58	10Y	180 115 37.1 —	77.9 26	23.7	122

追加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の
追加工をいたします。実働1日出荷。



軸穴・キー溝・押しねじ追加工

対応可・別料金

品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

200-5V-4



関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するための
ゲージがあります。プーリーのメン
テナンスの際に、ご利用ください。

