


2爪平行グリッパ

HRC-03-072844

商品の仕様



把持力線図

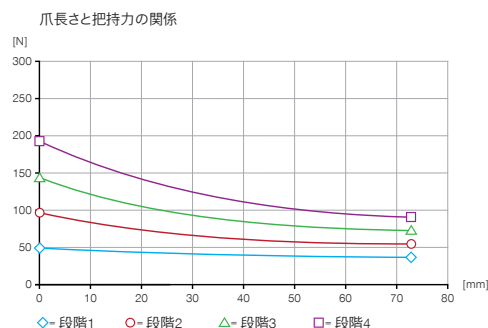

許容荷重・許容モーメント

静的な値を示します



Mr [Nm]	7
Mx [Nm]	7
My [Nm]	5.5
Fa [N]	200

技術仕様

品番	技術仕様
ISO/TS 15066に従うHRC設計	対応
HRC形式	コラボレーション
ケーブルルーティング	外部
駆動装置の種類	電気タイプ
制御	IO-Link
ストローク(片側) [mm]	10
最大クロージング把持力(調整可) [N]	190
最大オープニング把持力(調整可) [N]	190
ISO/TS 15066に従う把持力 [N]*	<140
クロージングタイム [s]	0.19
オープニングタイム [s]	0.19
くり返し精度 +/- [mm]	0.05
電圧 [V]	24
最低使用温度 [°C]	5
最高使用温度 [°C]	+60
IEC 60529に基づく保護等級	IP40
質量 [kg]	0.75

*ISO/TS 15066に記載のパラメータに従う値をDGUVの保証済み力計測装置により測定します

▶ 図面

