



サービス内容

- ねじにヌスミ加工を施し、脱落防止の機能を付与します。

標準品

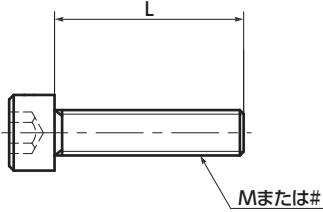

脱落防止加工サービス

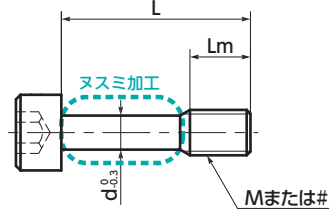

対象商品

- e-nedzi.com商品 (⇒ P.1479 - 1771) が対象です。
- 対象商品には各商品ページの最後に **対応可・別料金** の表示があります。

550	570	640	790	860							
620	630	690	870	970	1,040	1,140	1,220	1			
⇒ P.1797 ねじカット ⇒ P.1801 ゆるみ止め ⇒ P.1802 脱落防止加工 ⇒ P.1803 対応可・別料金 対応可・別料金 対応可・別料金											
162 ✉ info@nbk1560.com WEB ▶ https://www.nbk1560.com											

- 脱落防止加工済みのねじを標準化しています。
⇒ P.1617 - 1635

サービス適用可能L寸法と仕上り寸法

メートルねじ

単位：mm

ねじの呼び (Mまたは#)	サービス適用可能L寸法		d	Lm
	min.	max.		
M3	8	16	2.2	4
M4	10	20	3	5
M5	12	25	3.9	6
M6	12	30	4.5	8
M8	16	40	6.3	10
M10	20	50	8	12
M12	20	50	9.7	14

インチねじ

単位：mm

ねじの呼び (Mまたは#)	サービス適用可能L寸法 (inch)		d	Lm
	min.	max.		
#4 - 40	5/16	5/8	1.9	4
#5 - 40	5/16	5/8	2.2	4
#6 - 32	3/8	3/4	2.4	5
#8 - 32	3/8	3/4	3	5
#10 - 24	3/8	1	3.4	6
#10 - 32	3/8	1	3.7	6
1/4 - 20	5/8	1 - 1/4	4.6	9
1/4 - 28	5/8	1 - 1/4	5	9
5/16 - 18	5/8	1 - 1/2	6	10
3/8 - 16	3/4	2	7.4	12

価格・納期

ねじの呼び (Mまたは#)	数量	価格(円)	納期
M3 - M6 #4 - 1/4	1 - 9	400	実働3日目出荷
	10 - 49	300	実働5日目出荷
	50 - 99	260	実働7日目出荷
M8 - M12 5/16 - 3/8	1 - 9	550	実働3日目出荷
	10 - 49	450	実働5日目出荷
	50 - 99	350	実働7日目出荷

- 脱落防止加工サービスの価格です。商品本体の価格は含まれておりません。
- 100個以上の場合、コンタクトセンターへお問い合わせください。
- 土曜日・日曜日・祝日は実働日から除外いたします。
- 例：2日(金曜日)の14：00までにご注文いただいた場合、5日(月曜日)が実働1日目となります。

木	金	土	日	月	火	水
1	2	3	4	5	6	7
	ご注文日 14:00まで	休日	休日	実働 1日目	実働 2日目	実働 3日目

品番指定

直送 実働3日目出荷*

SLHS-M8-40-DB

商品品番 加工記号

商品品番の末尾に **DB** を追加してください。
 *ご注文数が10個 - 49個の場合は、実働5日目出荷になります。
 *ご注文数が50個 - 99個の場合は、実働7日目出荷になります。
 *100個以上の場合、コンタクトセンターへお問い合わせください。